

## デジタルマルチメーター AD-5527A



- 便利で使いやすいデジタルマルチメーター
- 豊富な測定機能  
直流/交流電圧、直流電流、  
抵抗測定導通チェック、  
ダイオードチェック機能  
乾電池チャック機能




AD-5527A

標準価格: ¥2,200(税別)

JAN:4981046420617

### デジタルマルチメーターの便利な使い方

- DCV(直流電圧).....乾電池電圧の確認・点検や自動車の整備に
- ACV(交流電圧).....家庭用コンセントの点検や電気工事に
- Ω(抵抗).....電気回路や電子部品の抵抗測定に
- ダイオードチェック...ダイオードの品質、順方向電圧の測定に
- 導通チェック.....導線や回路の断線の有無の点検に

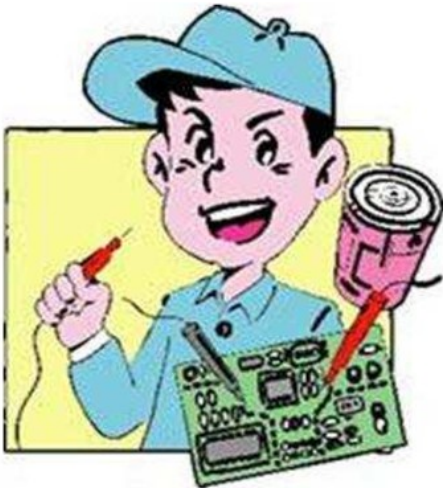

仕様	
表示	3 1/2桁 1999カウント液晶表示
測定項目	直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、ダイオードチェック機能、導通チェック機能、電池チェック機能
レンジ、 最高精度	DCV 200m, 2, 20, 200, 400V, ±(0.5%rdg+5digits)
	ACV 200, 400V, ±(1.2%rdg+5digits)
	DCA 2000μ, 20m, 200mA, ±(1.0%rdg+4digits)
	Ω 200, 2K, 20K, 200K, 2MΩ, ±(1.0%rdg+4digits)
ダイオードチェック	ダイオードの順方向電圧を測定
導通テスト	約70Ω以下でブザー音
最大入力電圧	400V DC 400V AC Peak
応答時間	3回/秒
最大入力電流	200mA
電源	LR44ボタン電池 2個
電池寿命	約60時間
動作温度範囲	0℃~40℃(結露しないこと) 75%RH以下(0℃~30℃)、50%RH以下(31℃~40℃)
寸法・重量	60(W)×113(H)×20(D)mm、約90g(電池含む)
付属品	テストリード(本体との脱着できません)、電池(モニター用)、取扱説明書