

大型液晶表示デジタルノギスシリーズ 読みやすく使いやすい測定工具のスタンダード

防滴 デジタルノギス AD-5763シリーズ

成績書発行可能*

0.01 mm 最小表示

外形測定
内径測定
段差測定
深さ測定
テプスバー付き
スライド電源
オートパワーオフ
ゼロリセット
IP54相当

- 高速応答性《最大応答速度3m/S》
- ムラのない滑らかな、しゅう動性
- 防滴構造《水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作する》
- データーホールド機能
- オートパワーオフ機能
- サムローラーつき、転がして微量な調整が可能

	AD-5763-150	AD-5763-200	AD-5763-300
測定範囲	0~150mm	0~200mm	0~300mm
標準価格(税抜)	¥7,900	¥11,500	¥14,000

デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

成績書発行可能*

0.01 mm 最小表示

外形測定
内径測定
段差測定
深さ測定
テプスバー付き
スライド電源
オートパワーオフ
ゼロリセット
IP54相当

- 高速応答性《最大応答速度3m/S》
- ムラのない滑らかな、しゅう動性
- データーホールド機能
- オートパワーオフ機能
- サムローラーつき、転がして微量な調整が可能

	AD-5764A-100	AD-5764A-150	AD-5764A-200	AD-5764A-300
測定範囲	0~100mm	0~150mm	0~200mm	0~300mm
標準価格(税抜)	¥5,500	¥5,500	¥8,400	¥12,000

AD-5765A-150 プラスチックデジタルノギス


0.01 mm 最小表示

外形測定
内径測定
段差測定
深さ測定
テプスバー付き
スライド電源
オートパワーオフ
ゼロリセット
IP54相当

- 測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ
- 軽量で安全、持ち運びに便利
- データホールド機能
- オートパワーオフ機能

	AD-5765A-150
測定範囲	0~150mm
標準価格(税抜)	¥2,300

	外形寸法 (mm)					外側用ジョウの厚さ	質量 (g)	テプスバー
	A	B	C	D	E			
AD-5763-150	77	16	40	236	16	3.5	165	○
AD-5763-200	88	19	50	285	16	3.5	195	○
AD-5763-300	102	23	60	390	16	4	275	○
AD-5764A-100	60	14	30	167	13	3	90	○
AD-5764A-150	76	16	40	235	16	3.5	162	○
AD-5764A-200	90	20	50	287	16	3.2	190	○
AD-5764A-300	102	22	60	390	17	4	274	○
AD-5765A-150	77	16	40	236	16	3.2	50	—

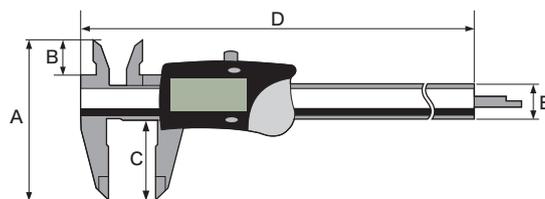

	AD-5763シリーズ	AD-5764Aシリーズ	AD-5765A-150
最小表示	0.01mm		0.01mm
繰り返し精度	±0.01mm		±0.1mm
誤差	±0.02mm (0~150mm)、±0.03mm (150mm以上)	±0.03mm (0~200mm)、±0.04mm (200mm以上)	±0.2mm
防水レベル	IP54相当		—
電源	CR2032形リチウム電池1個	SR44形酸化銀電池1個 (AD-5764A-100) CR2032形リチウム電池1個 (AD-5764A-150/200/300)	CR2032形リチウム電池1個
電池寿命	約1年		
材質	ジョウ・本尺: ステンレス (SUS420J2相当品)		ジョウ・本尺: PC樹脂、表示部: ABS樹脂
付属品	プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書		プラスチックケース、電池(モニター用)、取扱説明書、性能検査書

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000 (税抜) トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000 (税抜)