




**A10221 どぶめつき吊タン付**

納期確認

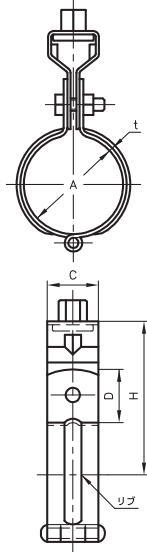

SGP管用の蝶番式吊バンド。

- 「吊用タン」は別梱包になります。
- 溶融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10221 どぶめつき吊タン付

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊りボルト 径	入 数 (個)
0010	15A	1/2	21.7	1.8	25	M 6×25	26	65	W 3/8	
0024	20A	3/4	27.2	1.8	25	M 6×25	26	68	W 3/8	
0039	25A	1	34.0	1.8	25	M 6×25	26	71	W 3/8	
0043	32A	1 1/4	42.7	1.8	25	M 6×25	26	76	W 3/8	
0058	40A	1 1/2	48.6	1.8	25	M 6×25	26	79	W 3/8	
0062	50A	2	60.5	1.8	25	M 8×25	26	84	W 3/8	
0077	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 8×25	26	92	W 3/8	
0081	80A	3	89.1	2.3	25	M 8×25	26	98	W 3/8	
0096	100A	4	114.3	2.3	25	M 8×25	26	111	W 3/8	
0109	125A	5	139.8	3.2	32	M10×30	36	145	W 1/2	
0113	150A	6	165.2	3.2	32	M12×45	36	157	W 1/2	


**A10141 組式吊タン無し**

SGP管用の組式吊バンド。

- 250A以上はリブの無い平鋼製となります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10141 組式吊タン無し

単位 (mm)

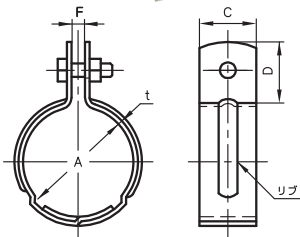

共回り 防止金具付

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	F	入 数 (個)
0017	15A	1/2	21.7	1.2	25	M 6×20	27	6	220
0021	20A	3/4	27.2	1.2	25	M 6×20	27	6	200
0036	25A	1	34.0	1.2	25	M 6×20	27	6	230
0055	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	27	6	170
0060	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	27	6	150
0074	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	27	6	100
0089	65A	2 1/2	76.3	2.6	32	M 8×25	32	6	75
0093	80A	3	89.1	2.6	32	M 8×25	32	6	65
0106	90A	3 1/2	101.6	2.6	32	M 8×25	32	6	50
0125	100A	4	114.3	2.6	32	M 8×25	32	6	50
0130	125A	5	139.8	2.6	38	M10×30	32	8	32
0144	150A	6	165.2	3.2	50	M12×45	40	8	15
0159	200A	8	216.3	3.2	50	M12×45	40	8	10
0163	250A	10	267.4	4.5	50	M12×45	55	10	18
0178	300A	12	318.5	4.5	50	M12×45	55	10	15
0182	350A	14	355.6	6.0	50	M16×50	60	12	10
0197	400A	16	406.4	6.0	50	M16×50	65	12	8

