


A10142 組式吊タン付

SGP管用の組式吊バンド。

- 「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10142 組式吊タン付

単位(mm)

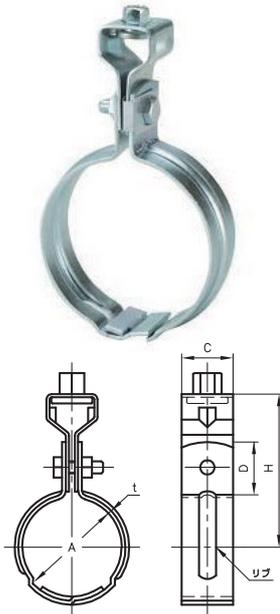

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0014	15A	1/2	21.7	1.2	25	M 6×20	27	66	W 3/8	180
0029	20A	3/4	27.2	1.2	25	M 6×20	27	68	W 3/8	160
0033	25A	1	34.0	1.2	25	M 6×20	27	72	W 3/8	180
0048	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	27	77	W 3/8	130
0052	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	27	80	W 3/8	120
0067	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	27	86	W 3/8	80
0071	65A	2 1/2	76.3	2.6	32	M 8×25	32	99	W 3/8	70
0086	80A	3	89.1	2.6	32	M 8×25	32	105	W 3/8	50
0103	90A	3 1/2	101.6	2.6	32	M 8×25	32	111	W 3/8	50
0118	100A	4	114.3	2.6	32	M 8×25	32	118	W 3/8	50
0122	125A	5	139.8	2.6	38	M10×30	32	136	W 1/2	32
0137	150A	6	165.2	3.2	50	M12×45	40	164	W 1/2	15
0141	200A	8	216.3	3.2	50	M12×45	40	190	W 1/2	10
0156	250A	10	267.4	4.5	50	M12×45	55	243	W 5/8	18
0175	300A	12	318.5	4.5	50	M12×45	55	274	W 5/8	10
0180	350A	14	355.6	6.0	50	M16×50	60	294	W 5/8	
0194	400A	16	406.4	6.0	50	M16×50	65	319	W 5/8	

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り 防止金具付

A10201 ステン組式吊タン付

ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。

- 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
- SUS 304製。

品番コード A10201 ステン組式吊タン付

単位(mm)



サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0017	15A	1/2	21.7	1.0	25	M 6×20	26	64	W 3/8	220
0021	20A	3/4	27.2	1.0	25	M 6×20	26	67	W 3/8	200
0036	25A	1	34.0	1.0	25	M 6×20	26	71	W 3/8	230
0055	32A	1 1/4	42.7	1.2	25	M 6×20	26	75	W 3/8	170
0060	40A	1 1/2	48.6	1.2	25	M 6×20	26	78	W 3/8	150
0074	50A	2	60.5	1.2	25	M 6×20	26	84	W 3/8	100
0089	65A	2 1/2	76.3	1.5	32	M 8×25	36	101	W 3/8	75
0093	80A	3	89.1	1.5	32	M 8×25	36	108	W 3/8	65
0337	90A	3 1/2	101.6	1.5	32	M 8×25	36	114	W 3/8	50
0106	100A	4	114.3	1.5	32	M 8×25	36	120	W 3/8	50
0125	125A	5	139.8	2.5	38	M10×35	36	140	W 1/2	32
0130	150A	6	165.2	3.0	50	M12×45	40	156	W 1/2	15
0144	200A	8	216.3	3.0	50	M12×45	40	181	W 1/2	10
0159	250A	10	267.4	4.0	50	M12×45	55	246	W 5/8	10
0163	300A	12	318.5	4.0	50	M12×45	55	271	W 5/8	10

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り 防止金具付