

A10155 CL吊タン無し


外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10155 CL吊タン無し

単位(mm)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数 (個)
0012	15A	1/2	25.7	2.0	25	M 6×25	26	6	300
0027	20A	3/4	31.2	2.0	25	M 6×25	26	6	250
0031	25A	1	37.6	2.0	25	M 6×25	26	6	200
0046	32A	1 1/4	46.3	2.0	25	M 6×25	26	6	170
0065	40A	1 1/2	52.2	2.0	25	M 6×25	26	6	150
0070	50A	2	64.1	2.0	25	M 6×25	26	6	150
0084	65A	2 1/2	79.9	2.3	25	M 8×25	26	6	150
0099	80A	3	92.7	2.3	25	M 8×25	26	6	130
0101	100A	4	118.3	2.3	25	M 8×25	26	6	100
0116	125A	5	143.8	3.2	32	M10×30	36	8	
0135	150A	6	170.2	3.2	32	M12×45	36	8	
0140	200A	8	221.3	3.2	32	M12×45	36	11	

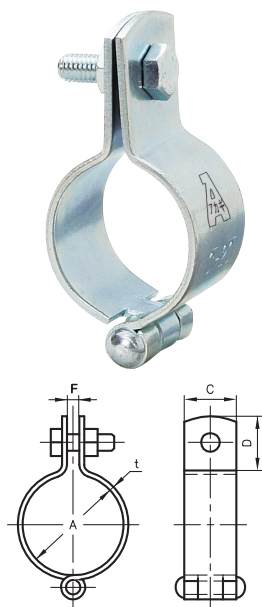

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A10202 ステンCL吊タン無し


外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。

●SUS 304製。

品番コード A10202 ステンCL吊タン無し

単位(mm)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数 (個)
0014	15A	1/2	25.7	2.0	25	M6×25	26	6	300
0029	20A	3/4	31.2	2.0	25	M6×25	26	6	250
0033	25A	1	37.6	2.0	25	M6×25	26	6	200
0048	32A	1 1/4	46.3	2.0	25	M6×25	26	6	170
0052	40A	1 1/2	52.2	2.0	25	M6×25	26	6	150
0067	50A	2	64.1	2.0	25	M6×25	26	6	150
0071	65A	2 1/2	79.9	2.0	25	M8×25	26	6	150
0086	80A	3	92.7	2.0	25	M8×25	26	6	130
0103	100A	4	118.3	2.0	25	M8×25	26	6	100
0118	125A	5	143.8	3.0	32	M10×35	36	8	
0122	150A	6	170.2	3.0	32	M12×45	36	8	
0137	200A	8	221.3	3.0	32	M12×45	36	11	

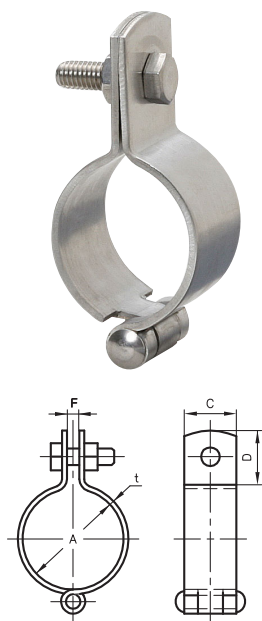

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付