



A10158 VP吊タン付


VP管用の提灯式吊バンド。

- 「A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
- VP30、VP40、VP50は32幅もあります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード **A10158 VP吊タン付**

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数(個)
0014	13	18.0	1.0	25	M6×25	26	63	W ³ / ₈	300
0029	16	22.0	1.0	25	M6×25	26	65	W ³ / ₈	300
0033	20	26.0	1.0	25	M6×25	26	67	W ³ / ₈	300
0048	25	32.0	1.0	25	M6×25	26	70	W ³ / ₈	300
0245	30	38.0	1.0	25	M6×25	26	73	W ³ / ₈	250
0250	40	48.0	1.0	25	M6×25	26	78	W ³ / ₈	200
0264	50	60.0	1.0	25	M6×25	26	84	W ³ / ₈	140
0086	65	76.0	1.0	32	M8×25	26	98	W ³ / ₈	120
0103	75	89.0	1.0	32	M8×25	26	105	W ³ / ₈	90
0118	100	114.0	1.0	32	M8×25	26	117	W ³ / ₈	60
0122	125	140.0	2.0	32	M8×25	36	138	W ³ / ₈	25
0137	150	165.0	2.0	32	M8×25	36	150	W ³ / ₈	20
0141	200	216.0	2.0	32	M8×25	36	176	W ³ / ₈	22
0156	250	267.0	2.0	32	M8×25	36	201	W ³ / ₈	17

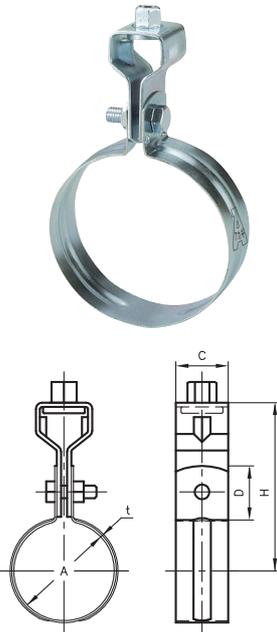

A10205 ステンVP吊タン付

VP管用の提灯式吊バンド。

- 「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
- VP30、VP40、VP50は32幅もあります。
- SUS 304製。

品番コード **A10205 ステンVP吊タン付**

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数(個)
0016	13	18.0	1.0	25	M6×25	26	63	W ³ / ₈	300
0035	16	22.0	1.0	25	M6×25	26	65	W ³ / ₈	300
0040	20	26.0	1.0	25	M6×25	26	67	W ³ / ₈	300
0054	25	32.0	1.0	25	M6×25	26	70	W ³ / ₈	300
0209	30	38.0	1.0	25	M6×25	26	73	W ³ / ₈	250
0213	40	48.0	1.0	25	M6×25	26	78	W ³ / ₈	200
0228	50	60.0	1.0	25	M6×25	26	84	W ³ / ₈	140
0092	65	76.0	1.0	32	M8×25	26	91	W ³ / ₈	120
0105	75	89.0	1.0	32	M8×25	26	97	W ³ / ₈	90
0110	100	114.0	1.0	32	M8×25	26	110	W ³ / ₈	60
0124	125	140.0	2.0	32	M8×25	36	139	W ³ / ₈	25
0139	150	165.0	2.0	32	M8×25	36	151	W ³ / ₈	20
0143	200	216.0	2.0	32	M8×25	36	177	W ³ / ₈	22
0158	250	267.0	2.0	32	M8×25	36	202	W ³ / ₈	17

