

A10159 ウス用吊バンド

ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。


●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10159 ウス用吊バンド

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	F	入数 (個)
0011	50	54	2.3	25	M 8×25	26	8	150
0026	65	68	2.3	25	M 8×25	26	8	130
0045	75	80	2.3	25	M 8×25	26	8	100
0050	100	106	2.3	25	M 8×25	26	8	90
0064	125	134	3.2	32	M10×30	36	10	50
0079	150	165	3.2	32	M12×45	36	10	50

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

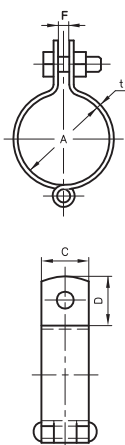

A10160 ウス用吊タン付

ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。

●「吊用タン」は別梱包になります。


●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10160 ウス用吊タン付

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0012	50	54	2.3	25	M 8×25	26	81	W $\frac{3}{8}$	
0027	65	68	2.3	25	M 8×25	26	88	W $\frac{3}{8}$	
0031	75	80	2.3	25	M 8×25	26	94	W $\frac{3}{8}$	
0046	100	106	2.3	25	M 8×25	26	107	W $\frac{3}{8}$	
0065	125	134	3.2	32	M10×30	36	142	W $\frac{1}{2}$	
0070	150	165	3.2	32	M12×45	36	157	W $\frac{1}{2}$	

営業所により在庫商品が異なる場合もありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

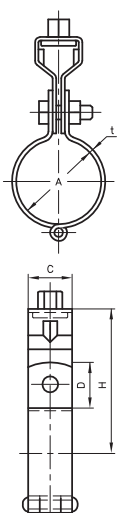

A10161 鋳鉄用吊バンド

排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10161 鋳鉄用吊バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	F	入数 (個)
0010	50A	2	62	2.3	25	M 8×25	26	8	
0024	75A	3	84	2.3	25	M 8×25	26	8	100
0039	100A	4	109	2.3	25	M 8×25	26	8	80
0043	125A	5	134	3.2	32	M10×30	36	10	50
0058	150A	6	159	3.2	32	M10×30	36	10	50

営業所により在庫商品が異なる場合もありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

