

A10209 ステン製鉄用吊バンド


排水鉄製管用の蝶番式吊バンド。

●SUS 304製。

品番コード A10209 ステン製鉄用吊バンド

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	F	入 数 (個)
0015	50A	2	62	2.0	25	M 8×25	26	8	
0020	75A	3	84	2.0	25	M 8×25	26	8	100
0034	100A	4	109	2.0	25	M 8×25	26	8	80
0049	125A	5	134	3.0	32	M10×35	36	10	50
0053	150A	6	159	3.0	32	M10×35	36	10	50

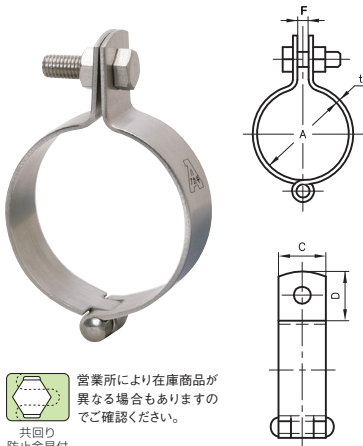

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A10162 鉄製吊タン付

排水鉄製管用の蝶番式吊バンド。


●「吊用タン」は別梱包になります。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10162 鉄製吊タン付

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0017	50A	2	62	2.3	25	M 8×25	26	85	W ³ / ₈	
0021	75A	3	84	2.3	25	M 8×25	26	96	W ³ / ₈	
0036	100A	4	109	2.3	25	M 8×25	26	108	W ³ / ₈	
0055	125A	5	134	3.2	32	M10×30	36	142	W ¹ / ₂	
0060	150A	6	159	3.2	32	M10×30	36	154	W ¹ / ₂	

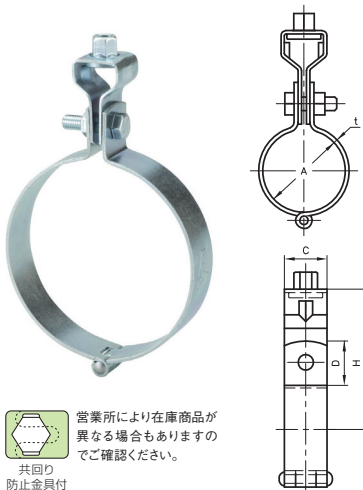

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A10210 ステン製鉄用吊タン付

排水鉄製管用の蝶番式吊バンド。


●「ステン吊用タン」は別梱包になります。

●SUS 304製。

品番コード A10210 ステン製鉄用吊タン付

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0016	50A	2	62	2.0	25	M 8×25	26	85	W ³ / ₈	
0035	75A	3	84	2.0	25	M 8×25	26	96	W ³ / ₈	
0040	100A	4	109	2.0	25	M 8×25	26	108	W ³ / ₈	
0054	125A	5	134	3.0	32	M10×35	36	141	W ¹ / ₂	
0069	150A	6	159	3.0	32	M10×35	36	153	W ¹ / ₂	

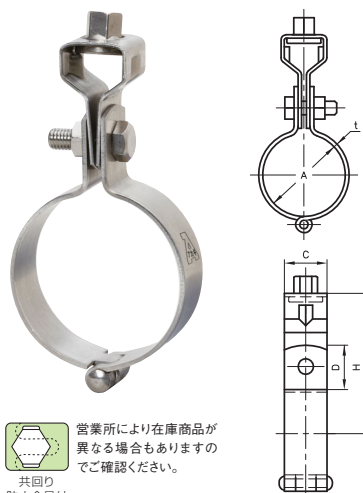

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付