

## A10163 組式鋳鉄用吊タン無し


排水鋳鉄管用の組式吊バンド。

- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10163 組式鋳鉄用吊タン無し

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数 (個)
0014	75A	3	84	2.3	25	M8×25	26	8	80
0029	100A	4	109	2.3	25	M8×25	26	8	60
0033	125A	5	134	3.2	32	M8×30	36	10	50
0048	150A	6	159	3.2	32	M8×30	36	10	50

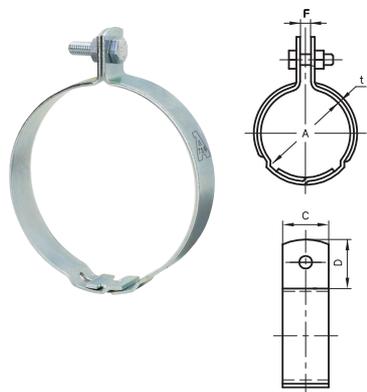

## A10164 組式鋳鉄用吊タン付


排水鋳鉄管用の組式吊バンド。

- 「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10164 組式鋳鉄用吊タン付

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0011	75A	3	84	2.3	25	M8×25	26	96	W $\frac{3}{8}$	80
0026	100A	4	109	2.3	25	M8×25	26	108	W $\frac{3}{8}$	60
0045	125A	5	134	3.2	32	M8×30	36	143	W $\frac{1}{2}$	50
0050	150A	6	159	3.2	32	M8×30	36	155	W $\frac{1}{2}$	50

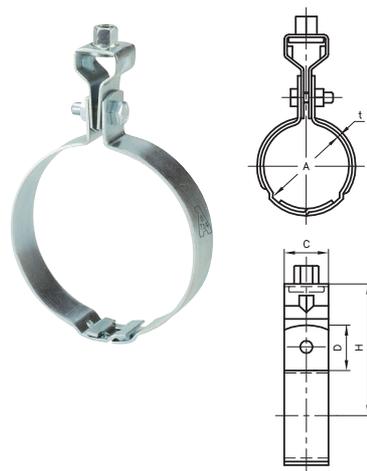

## A10165 TN吊タン無し

耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。

- パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10165 TN吊タン無し

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数 (個)
0019	40	63	2.3	25	M 8×30	26	8	200
0023	50	75~ 76	2.3	25	M 8×30	26	8	150
0038	65	91~ 92	2.3	25	M 8×30	26	8	130
0042	75	104~105	2.3	25	M 8×30	26	8	130
0057	100	131~132	2.3	25	M 8×30	26	8	100
0061	125	158~159	3.2	32	M10×30	36	10	60
0076	150	185~187	3.2	32	M12×45	36	10	50

