



A10167 組式TN吊タン無し


耐火二層管 (FDP) 用の組式吊バンド。

- 適合管外径を3段階に切り換えることができます。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10167 組式TN吊タン無し

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	c	締付ボルト径×長さ	D	F	入数 (個)
0013	40	61・63・65	1.6	25	M 6×25	26	6	130
0028	50	73・75・77	1.6	25	M 6×25	26	6	100
0032	65	89・91・93	1.6	25	M 6×25	26	6	80
0047	75	102・104・106	1.6	25	M 6×25	26	6	65
0051	100	129・131・133	1.6	25	M 6×25	26	6	40
0066	125	155・158・161	2.0	32	M10×30	36	8	20
0085	150	182・185・188	2.0	32	M10×30	36	8	15

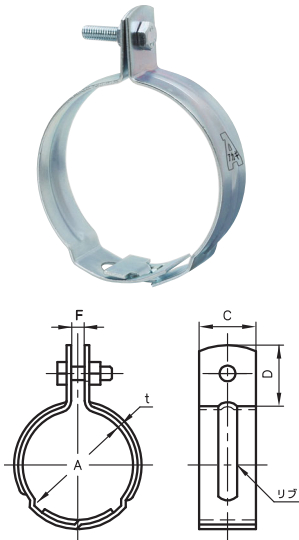

A10169 組式TN吊タン付

耐火二層管 (FDP) 用の組式吊バンド。

- 「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
- 適合管外径を3段階に切り換えることができます。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10169 組式TN吊タン付

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	c	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0018	40	61・63・65	1.6	25	M 6×25	26	86	W ³ / ₈	130
0022	50	73・75・77	1.6	25	M 6×25	26	92	W ³ / ₈	100
0037	65	89・91・93	1.6	25	M 6×25	26	100	W ³ / ₈	80
0041	75	102・104・106	1.6	25	M 6×25	26	106	W ³ / ₈	65
0056	100	129・131・133	1.6	25	M 6×25	26	120	W ³ / ₈	40
0075	125	155・158・161	2.0	32	M10×30	36	153	W ¹ / ₂	20
0080	150	182・185・188	2.0	32	M10×30	36	166	W ¹ / ₂	15

