

**A11212 どぶめっき組式立バンド**

納期確認


SGP管用の組式立バンド。

●溶融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A11212 どぶめっき組式立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0015	15A	1/2	21.7	1.2	25	M 6×20	45	20	6	300
0020	20A	3/4	27.2	1.2	25	M 6×20	45	20	6	270
0034	25A	1	34.0	1.2	25	M 6×20	45	20	6	230
0049	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	170
0053	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	140
0068	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0072	65A	2 1/2	76.3	2.6	32	M 8×25	45	20	6	75
0087	80A	3	89.1	2.6	32	M 8×25	45	20	6	65
0091	100A	4	114.3	2.6	32	M 8×25	45	20	6	50
0104	125A	5	139.8	2.6	38	M10×30	65	30	8	32
0119	150A	6	165.2	3.2	50	M12×45	70	33	8	15
0123	200A	8	216.3	3.2	50	M12×45	70	33	8	10

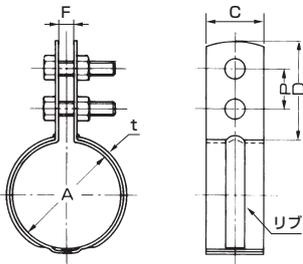

2

立配管金具

## ■ ブラック立バンドについて

- ブラック立バンドは、電気亜鉛めっき仕上げのバンド表面に、ポリエステル粉体塗装を施した製品です。
- さびにくいので、湿度が高い場所にご使用できます。
- ボルトナットはSUS 304製。
- 大口径、特殊寸法、色の変更などの場合はご相談ください。

A10344 ブラック立バンド



15A~150A

A10347 ブラック防振CL立バンド3tゴム付



15A~150A