


A10353 ステンTN立バンド

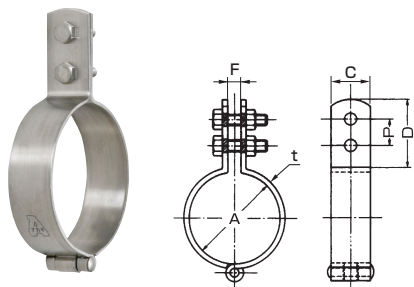

耐火二層管 (FDP) 用の蝶番式立バンド。


- パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
- SUS304製。

品番コード A10353 ステンTN立バンド

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0019	40	63	2.0	25	M 6×25	45	20	6	200
0023	50	75~76	2.0	25	M 6×25	45	20	6	150
0038	65	91~92	2.0	25	M 6×25	45	20	6	120
0042	75	104~105	2.0	25	M 6×25	45	20	6	100
0057	100	131~132	2.0	25	M 6×25	45	20	6	100
0061	125	158~159	3.0	32	M10×35	55	27	8	
0076	150	185~187	3.0	32	M10×35	55	27	8	

A14207 TNF立バンド

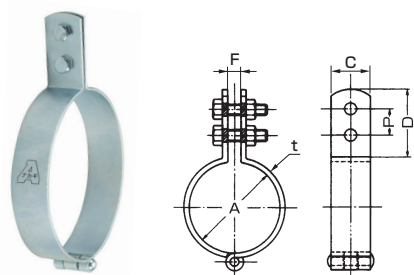

耐火二層管 (FDP) 用の蝶番式立バンド。


- パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A14207 TNF立バンド

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0095	25	45	2.0	25	M 6×25	45	20	6	200
0108	30	51	2.0	25	M 6×25	45	20	6	200
0019	40	60~61	2.3	25	M 6×25	45	20	6	200
0023	50	73	2.3	25	M 6×25	45	20	6	150
0038	65	89	2.3	25	M 6×25	45	20	6	120
0042	75	102	2.3	25	M 6×25	45	20	6	100
0057	100	128~129	2.3	25	M 6×25	45	20	6	100
0061	125	155~156	3.2	32	M10×30	60	27	8	60
0076	150	183	3.2	32	M10×30	60	27	8	50

A16001 ステンTNF立バンド

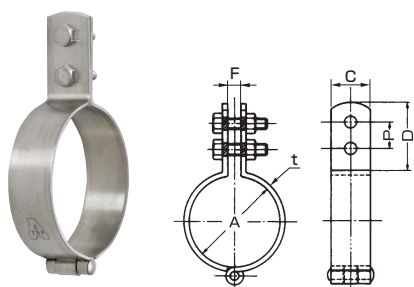

耐火二層管 (FDP) 用の蝶番式立バンド。


- パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
- SUS304製。

品番コード A16001 ステンTNF立バンド

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0013	40	60~61	2.0	25	M 6×25	45	20	6	200
0028	50	73	2.0	25	M 6×25	45	20	6	150
0032	65	89	2.0	25	M 6×25	45	20	6	120
0047	75	102	2.0	25	M 6×25	45	20	6	100
0051	100	128~129	2.0	25	M 6×25	45	20	6	100
0066	125	155~156	3.0	32	M10×35	60	27	8	60
0085	150	183	3.0	32	M10×35	60	27	8	50

A10337 組式TN立バンド

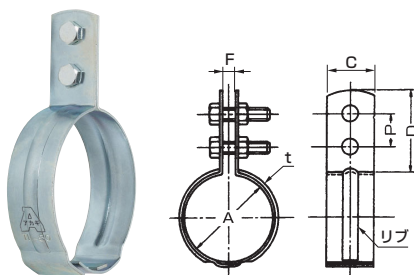

耐火二層管 (FDP) 用の組式立バンド。

- 適合管外径を3段階に切り換えできます。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10337 組式TN立バンド

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0015	40	61・63・65	1.6	25	M 6×20	45	20	6	120
0020	50	73・75・77	1.6	25	M 6×20	45	20	6	100
0034	65	89・91・93	1.6	25	M 6×20	45	20	6	70
0049	75	102・104・106	1.6	25	M 6×20	45	20	6	60
0053	100	129・131・133	1.6	25	M 6×20	45	20	6	40
0068	125	155・158・161	2.0	32	M10×30	60	30	8	20
0072	150	182・185・188	2.0	32	M10×30	60	30	8	15

