



③ 排水ヘッダー支持と 排水管支持



A17637

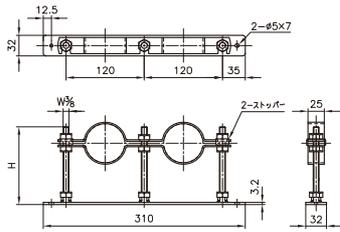

A17639

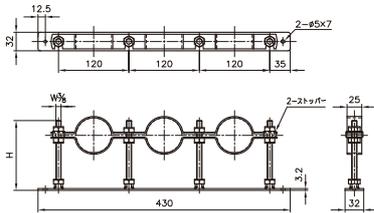

A17637 二連フロアーバンド (ストッパー付) A17639 三連フロアーバンド (ストッパー付)

- 排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。
- ナットをはずすことなく、緩める一締めるの工程でOKです。
- 配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本、3連で4本減少)
- 配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
- 他のH寸法も用意できます。ご相談ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

注意 管種と設置状況により、パイプに緩衝材(防食テープ等)が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

品番コード A17637
二連フロアーバンド (ストッパー付)
品番コード A17639
三連フロアーバンド (ストッパー付)


単位 (mm)

サイズコード		H
A17637	A17639	
0013	0018	120
0028	0022	150

※上表以外にも現場の状況に合わせた寸法対応をしています。



③ 排水ヘッダー支持と 排水管支持

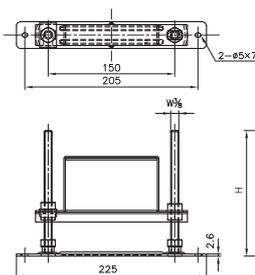

A16426 スライド金具カクバリ (ストッパー付)

- 管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。
- ナットをはずすことなく、緩める一締めるの工程でOKです。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。
- ※温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は金具にテフロンシートを装着することにより、スベリやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。

注意 使用場所は、温度変化の大きい浴室系統、台所系統で継手の下流側に設置してください。

品番コード A16426 スライド金具カクバリ (ストッパー付)

単位 (mm)

サイズコード	H
0014	120
0029	150

※ナット無プレートタイプもご用意できます。

