


## 防振Uバンドについて

- 防振Uバンドは、Uバンドの内面(パイプに触れる面)にゴムパットを装着した製品です。
- 防振Uバンドシリーズの目的は防振支持の補助です。防振Uバンドのみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 下図のように、架台と躯体、アンカーに対して、防振パットをかませてください。または、架台と躯体の間に防振ユニットなどをセットしてください。
- ゴムの物性上、屋外での使用は紫外線などの影響を受け劣化するおそれがあります。屋内配管用としてご使用ください。

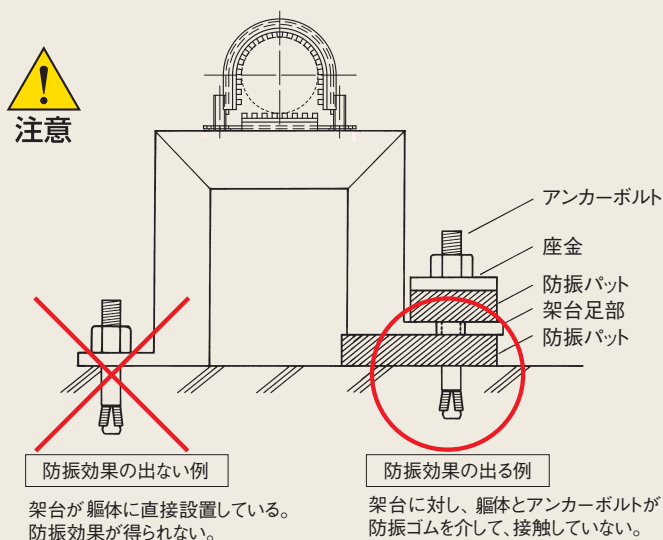

### A10616 防振Uバンド

納期確認

### A12090 防振Uバンドプレート付

納期確認

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。

- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。


品番コード A10616 防振Uバンド  
A12090 防振Uバンドプレート付

単位(mm)

サイズコード		径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	ねじ径	t	C	P	H	S
A10616	A12090	20A	3/4	27.2	W <sup>3/8</sup>	2.3	25	61	44	30
0026	0020	25A	1	34.0	W <sup>3/8</sup>	2.3	25	68	47	30
0045	0034	32A	1 1/4	42.7	W <sup>3/8</sup>	2.3	25	77	52	30
0064	0049	40A	1 1/2	48.6	W <sup>3/8</sup>	2.3	25	83	60	35
0079	0068	50A	2	60.5	W <sup>3/8</sup>	2.3	25	95	66	35
0083	0072	65A	2 1/2	76.3	W <sup>3/8</sup>	2.6	25	111	80	35
0098	0087	80A	3	89.1	W <sup>3/8</sup>	2.6	25	124	85	35
0115	0091	100A	4	114.3	W <sup>3/8</sup>	2.6	25	149	102	35
0120	0104	125A	5	139.8	W <sup>1/2</sup>	4.5	32	181	130	60
0134	0119	150A	6	165.2	W <sup>1/2</sup>	4.5	32	207	145	60

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

防振Uバンド

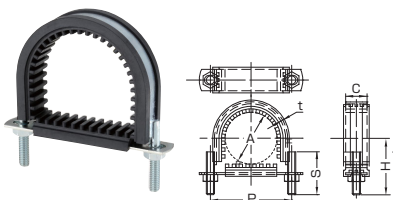

防振Uバンドプレート付

