


A10520 防振PPサドル

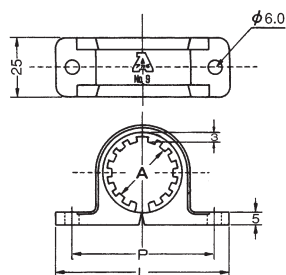

浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。


- 「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。 注意
- 屋内配管用としてご使用ください。
- 固定にはAピン、ビスをご使用ください。
- ポリプロピレン製。

品番コード A10520 防振PPサドル

単位 (mm)

サイズコード	径 称	適合管外径	L	P	入数
0038	SGP -15A	21.7	67.5	48	360
0019	SGP -20A	27.2	79.5	56	280
0042	SGP -25A	34.0	90.0	65	160
0057	VD -20A	31.2	90.0	65	200

PPサドル用台座

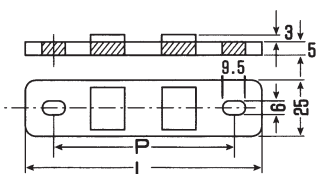

PPサドル用台座。

- 枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
- PPサドルの色、寸法に合わせてご使用ください。
- 屋内配管用としてご使用ください。 ●ポリプロピレン製。

品番コード A10512~A20440 PPサドル用台座

単位 (mm)

コードNo.	A10512	A10513	A10514	A10515	A10516	A10517	A18604	A18605	A15947	A20440	PPサドル使用台座				
サイズコード											入数(個)				
寸法	色	ホワイト	グレー	アイボリー	ベージュ	ナチュラル	パール ホワイト	ピンク	ブルー	Pブルー	VP アイボリー	L	P	袋	ケース
番号1~5	0017	0014	0011		0016	0013			0017			62	41	100	2200
番号6~7	0021	0029	0026		0035	0028	0017	0014	0021	0010		67.5	48	100	2000
番号8~9	0036	0033	0045		0040	0032	0021	0029	0036	0024		79.5	56	100	1800
番号10~11	0055	0048	0050		0054	0047			0055	0039		90.0	65	100	1700
番号12~13	0060	0052	0064	0019	0069				0060	0043		100.0	75	100	1400
番号 14	0074	0067							0074			120.0	95	100	1300