


A10641 銅管用ウレタンCGタイプ

銅管冷温水吊配管断熱用の吊バンド。


●バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。

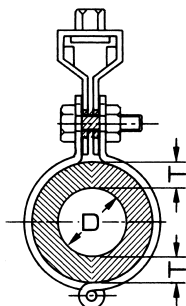

A10642 銅管用ウレタンCSタイプ

銅管冷温水置式配管断熱用のUバンド。

●バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。

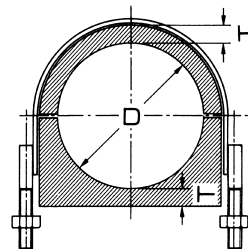

●製品の呼び方 タイプ—実寸 (D)—厚さ (T)—長さ (L)
(例)CG—15.88—20—50

品番コード A10641 銅管用ウレタンCGタイプ、A10642 銅管用ウレタンCSタイプ

単位 (mm)

径称 (A)	適合管 外径 (D)	(T) 保温厚20mm		(T) 保温厚25mm		(T) 保温厚30mm		(T) 保温厚40mm		(T) 保温厚50mm	
		CGタイプ	CSタイプ	CGタイプ	CSタイプ	CGタイプ	CSタイプ	CGタイプ	CSタイプ	CGタイプ	CSタイプ
8A	9.52	0014	0011	0029	0026	0033	0045				
10A	12.70	0048	0050	0052	0064	0067	0079				
15A	15.88	0071	0083	0086	0098	0103	0115	0118	0120		
19A	19.05	0584	0577	0599	0581	0601	0596	0616	0609		
20A	22.22	0122	0134	0137	0149	0141	0153	0156	0168		
25A	28.58	0175	0172	0180	0187	0194	0191	0207	0204		
32A	34.92	0211	0219	0226	0223	0245	0238	0250	0242		
40A	41.28	0264	0257	0279	0261	0283	0276	0298	0295		
50A	53.98	0315	0308	0320	0312	0334	0327	0349	0331		
65A	66.68	0353	0346	0368	0365	0372	0370	0387	0384		
80A	79.38	0391	0399	0404	0401	0419	0416	0423	0435	0438	0440
100A	104.78			0442	0454	0457	0469	0461	0473	0476	0488
125A	130.18			0495	0492	0508	0505	0512	0510	0527	0524
150A	155.58			0531	0539	0546	0543	0565	0558	0570	0562