



機器用アウトレット™ 引掛形 平刃形 抜止形 15A

PANEL MOUNT OUTLET

機械器具や盤内に最小寸法で接続使用のできる、電源を供給するための器具です。

適合規格等

機器用
アウトレット
引掛形・平刃形・
抜止形
15A

PSE

RoHS


本体難燃性
UL94 V-0



3117-IV 接地形2P 15A 125V


ナイロン製ボディ(難燃性 UL94 V-0)

裏面

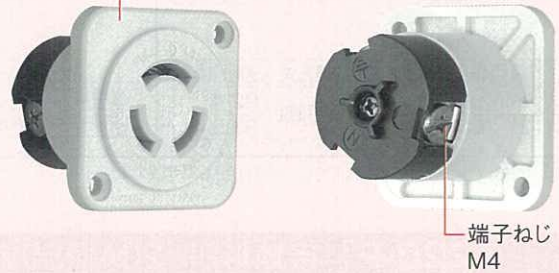

※取付穴の加工はロックアウトパンチで可能です。
(パンチサイズ簿鋼用:39)

■取付・使用例

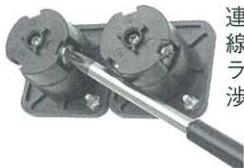

接続しても、結線作業時にドライバーが干渉しません。



表面側と裏面側の取付状態

ZSM3: M3皿ねじセット (別売)

機器用アウトレット取付用のねじセットです。



標準価格: 200円(各10ヶ入)

※詳しくはM-2ページをご覧ください。

Z0259: 絶縁カバー (別売)

器具の充電部(結線部)の露出を避けるためのカバーです。



標準価格: 200円

※詳しくはM-6ページをご覧ください。2117、2127には使用できません。

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

型番	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
3117 7117G 7117GZ	1.6φ~2φ、2mm ²	圧着端子式	R2-4
2117 2127	1.6φ~2φ、2mm ²	圧着端子式	R2-4

※L、ℓ寸法は製品一覧をご参照ください。-IV(白色)も同寸法です。

■製品一覧 Selector Chart

電流 Current	定格 Rating		極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension		適用プラグ(掲載ページD-2, D-10) Applicable Plug	
	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White		L	ℓ	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber
15A	2P (2P,2W)	125V	⊕ ⊖	—	2117	550	—	—	2112N	—
		250V	⊕ ⊖	—	2127	620	—	—	2122N	—
	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊕ ⊖	3117	3117-IV	450	40	33	3112N	3112R
			⊕ ⊖ ⊕	7117G	7117G-IV				7112GN	7112GR-New
			⊕ ⊖ ⊕	7117GZ	7117GZ-IV	540	37.5	30.5		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

C
コンパニアン

機器用アウトレット

引掛形・平刃形・抜止形 15A



機器用アウトレット™・複式機器用アウトレット™
の対応製品・掲載ページ

