

防水形フランジインレット **引掛形 平刃形** 15A・20A・30A

WATERPROOF FLANGED INLET

屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、電源を受電するための器具です。カバー全開時に防水仕様となります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級) IP44適合品です。

適合規格等

防水形フランジ
インレット
引掛形・平刃形
15A・20A・30A

PSE

RoHS

本体難燃性
UL94 V-0

IP44

*型番3115NW,
7115GNのみ



 


■カバー展開

全閉時

使用時80°

全開時160°

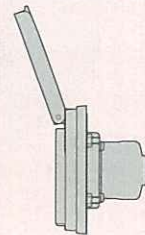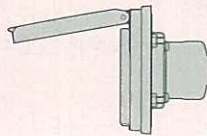

■製品一覧 Selector Chart

●取付ねじセット・絶縁カバー付です。

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension		適用コードコネクタボディ(掲載ページE-1~) Applicable Connector Body		
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				L	ℓ	ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3115NW	1,890	53.5	30	3114N	3114R	
				3115NW-L5 ★	1,990			3114N-L5	—	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		7115GNW	1,820	55	31.5	7114GN 7114GNZ(抜止形)	7114GR	
				3125NW	2,080	53.5	30	3124N	3124R	
				3125GNW	2,680	54.5	31	3124GN	3124GR	
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3215NW-L5	2,680	—	—	3214N-L5	—	
		250V		3225NW-L6		—	—	3224N-L6	—	
		480V		3245NW-L8 ★		2,860	—	—	3244N-L8	—
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		3225NW	2,680	—	—	3224N	3224R	
				4225NW	2,990	—	—	4224N	4224R	
		480V		4245NW-L16 ★	3,200	—	—	4244N-L16	—	
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3315NW-L5	3,800	—	—	3314N-L5	3314R-L5	
				3325NW-L6		—	—	3324N-L6	3324R-L6	
	3P (3P,3W)	250V		3325NW		—	—	3324N	3324R	
				3365NW		4,370	—	—	3364N	3364R
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4325NW		4,210	—	—	4324N	4324R
				4325NW-L15			—	—	4324N-L15	4324R-L15
	600V		4365NW	5,410	—	—	4364N	4364R		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。
型番に★印のある製品は、受注生産品となります。

防水形フランジインレット

引掛形・平刃形 15A・20A・30A

7

G



防水形フランジインレットの
対応製品・掲載ページ



コードコネクタ
ボディ
(E-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)