



# マルチユースOAタップ™ 4ヶ口 標準 ノイズ/雷

PAT.

適合規格等

マルチユース  
OAタップ  
4ヶ口

PSE

RoHS

本体認証  
UL94V-0

\* 型番KC1130(5M)、  
KC1136(5M)を  
除く

## MULTIUSE POWER STRIP WITH 4 OUTLET

送り配線とVCT3.5mm<sup>2</sup>に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。4つのさし込み口付きで、**接地形2P 15A**の定格で合計15Aまで使用できます。



KU1130

KC1130


マグネット取付数 3ヶ

別売：Z0353 (4ヶ入)

※ 詳しくは M-4 ページをご覧ください。


### 形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

#### KUタイプ:コードなし

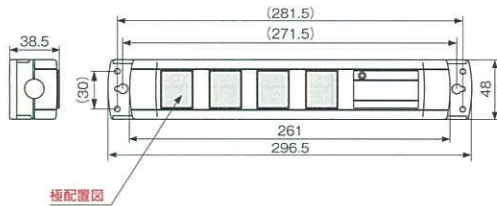

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
VCT 2mm <sup>2</sup> 、3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

#### KCタイプ:コードセット

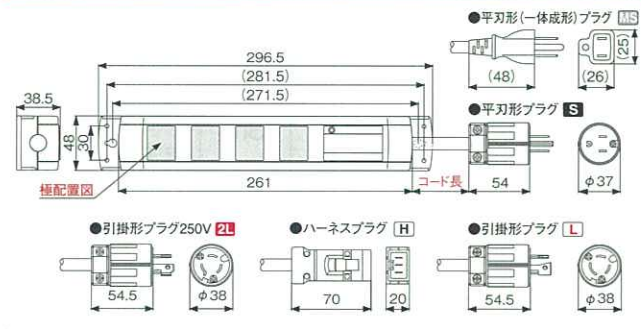

コードセットプラグ形状: **S** 平刃形 **MS** 平刃形(一体成形) **L** 引掛形 **H** ハーネス **2L** 引掛形250V

### 製品一覧 Selector Chart

●コードセット製品において備考欄に記載のない電源電線はVCT2mm<sup>2</sup>(ソフトタイプ)です。

極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	
<p>125V 抜止形・4ヶ (Locking for Straight Blade Type)</p>	—	—	KU1130	2,860	黒色品	
			KU1130-BK			
	2m	平刃形	<b>S</b>	KC1130(2M)★	5,040	VCTF
			<b>MS</b>	KC1134(2M)★	4,310	
	3m	平刃形	<b>S</b>	KC1130	5,280	VCTF
			<b>MS</b>	KC1134	4,450	
		引掛形	<b>L</b>	KC1135	5,310	
			<b>H</b>	KC1136	5,640	
	5m	平刃形	<b>S</b>	KC1130(5M)	5,970	VCTF
			<b>MS</b>	KC1134(5M)	4,940	
		引掛形	<b>L</b>	KC1135(5M)	6,010	
			<b>H</b>	KC1136(5M)	6,330	
	3m	平刃形	<b>S</b>	KC1130NF	8,880	ノイズフィルター/耐雷サージ機能付
			<b>MS</b>	KC1134NF★	8,050	ノイズフィルター/耐雷サージ機能付、VCTF
		引掛形	<b>L</b>	KC1135NF★	8,910	ノイズフィルター/耐雷サージ機能付
			<b>H</b>	KC1136NF★	9,240	ノイズフィルター/耐雷サージ機能付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、**短納期・受注生産品**となります。



マルチユースOAタップ™の  
対応製品・掲載ページ



オプション  
パーツ  
(M-1~)