



# マルチユースOAタップ™ 6ヶ口 標準 ノイズ/雷 過電流

PAT.

適合規格等

マルチユース  
OAタップ  
6ヶ口

PSE


RoHS

本体認証  
UL94V-0

\* 型番KC1336(5M),  
KC1336(3M)  
を除く

## MULTIUSE POWER STRIP WITH 6 OUTLET

送り配線とVCT3.5mm<sup>2</sup>に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。6つのさし込み口付きで、**接地形2P 15A**の定格で合計15Aまで使用できます。

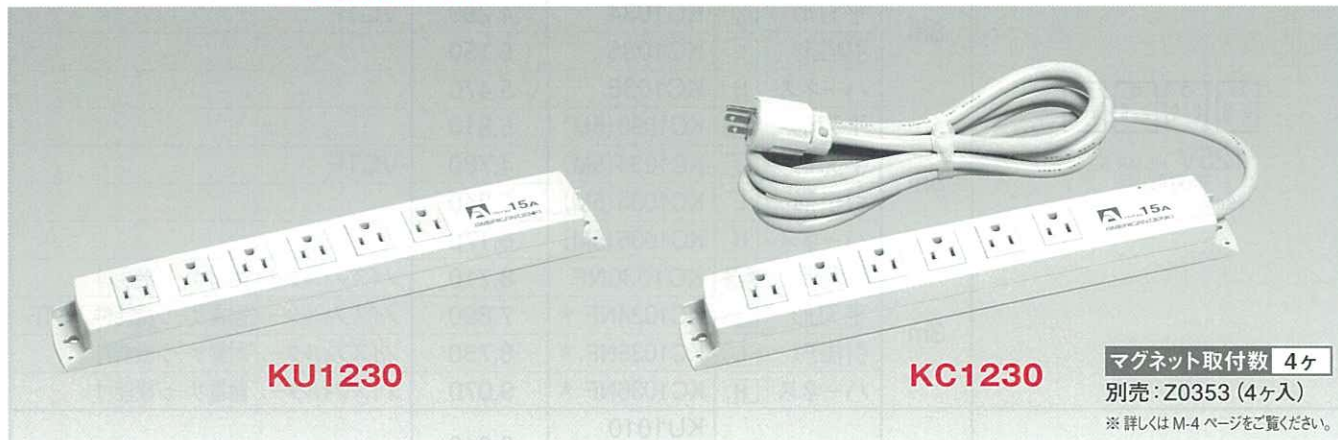


KU1230

KC1230

マグネット取付数 4ヶ  
別売: Z0353 (4ヶ入)  
※ 詳しくは M-4 ページをご覧ください。


### 形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

#### KUタイプ:コードなし

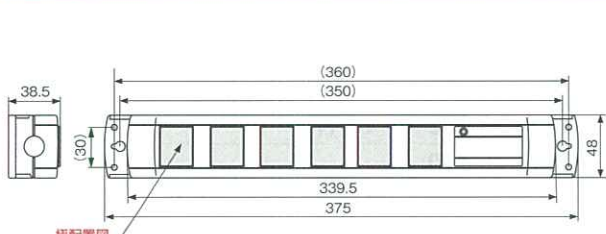

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
VCT 2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4, R3.5-4

#### KCタイプ:コードセット

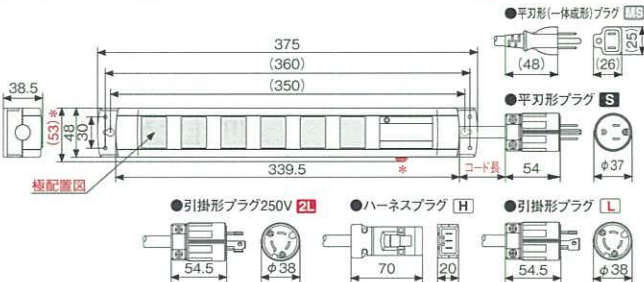

\*についてはサーキットプロテクター付のみの対応です。

コードセットプラグ形状: **S** 平刃形 **MS** 平刃形(一体成形) **L** 引掛形 **H** ハーネス **2L** 引掛形250V

### 製品一覧 Selector Chart

●コードセット製品において備考欄に記載のない電源電線はVCT2mm<sup>2</sup>(ソフトタイプ)です。

極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	
<p>125V 抜止形・6ヶ (Locking for Straight Blade Type)</p>	—	—	KU1330	4,100		
	3m	平刃形	<b>S</b>	KC1330	6,510	
		平刃形	<b>MS</b>	KC1334	5,680	VCTF
		引掛形	<b>L</b>	KC1335	6,550	
		ハーネス	<b>H</b>	KC1336	6,870	
	5m	平刃形	<b>S</b>	KC1330(5M)	7,200	
		平刃形	<b>MS</b>	KC1334(5M)	6,180	VCTF
		引掛形	<b>L</b>	KC1335(5M)	7,240	
	3m	ハーネス	<b>H</b>	KC1336(5M)	7,560	
		平刃形	<b>S</b>	KC1330NF	10,110	ノイズフィルター/耐雷サージ機能付
		平刃形	<b>MS</b>	KC1334NF ★	9,280	ノイズフィルター/耐雷サージ機能付、VCTF
		引掛形	<b>L</b>	KC1335NF ★	10,150	ノイズフィルター/耐雷サージ機能付
	3m	ハーネス	<b>H</b>	KC1336NF ★	10,470	ノイズフィルター/耐雷サージ機能付
		平刃形	<b>S</b>	KC1330PT	7,700	サーキットプロテクター付
		平刃形	<b>MS</b>	KC1334PT ★	6,870	サーキットプロテクター付、VCTF
		引掛形	<b>L</b>	KC1335PT ★	7,730	サーキットプロテクター付
	3m	ハーネス	<b>H</b>	KC1336PT ★	8,060	サーキットプロテクター付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、短納期・受注生産品となります。

