



# マルチユース OA タップ™ NEMA 5-20 NEMA 6-15 NEMA 6ALT-20

適合規格等

マルチユース  
OA タップ  
NEMA 5-20・  
NEMA 6-15・  
NEMA 6ALT-20


PSE

RoHS

本体難燃性  
UL94 V-0

MULTIUSE POWER STRIP, NEMA 5-20・NEMA 6-15・NEMA 6ALT-20

NEMA規格 5-20 (平刃形 接地形2P 20A 125V)、6-15 (平刃形 接地形2P 15A 250V)、6ALT-20(平刃形 接地形2P 20A 250V)のさし込み口をもつ送り配線可能なOAタップシリーズです。

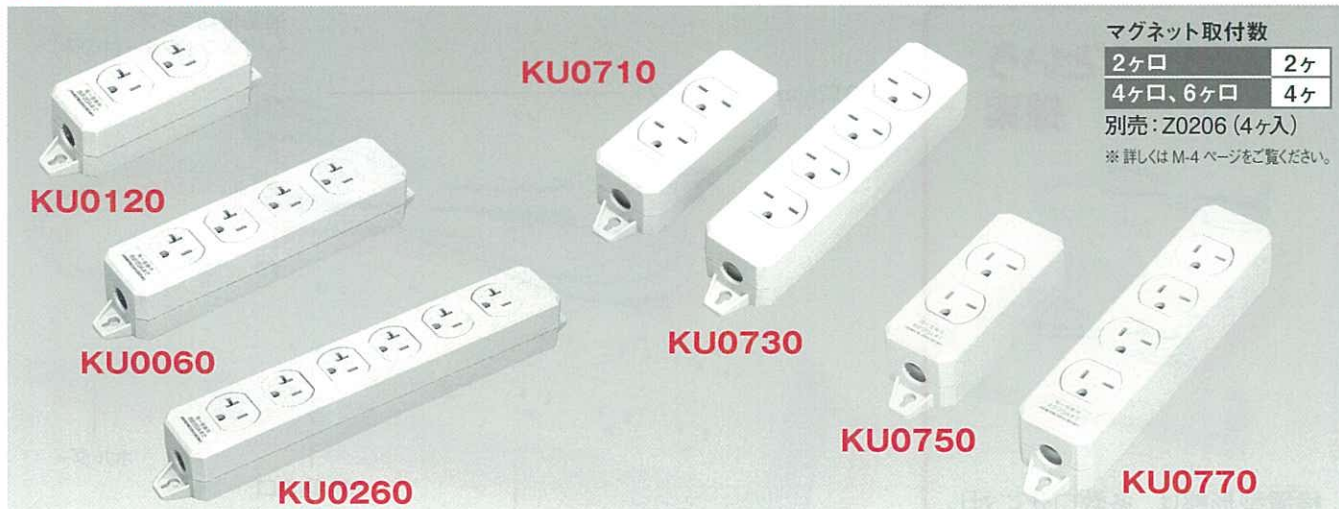

マグネット取付数

2ヶ口	2ヶ
4ヶ口、6ヶ口	4ヶ


別売: Z0206 (4ヶ入)

※ 詳しくは M-4 ページをご覧ください。

H  
OA タップ  
マルチタップ

マルチユースOAタップ  
NEMA 5-20・NEMA 6-15・NEMA 6ALT-20

## 内部構造

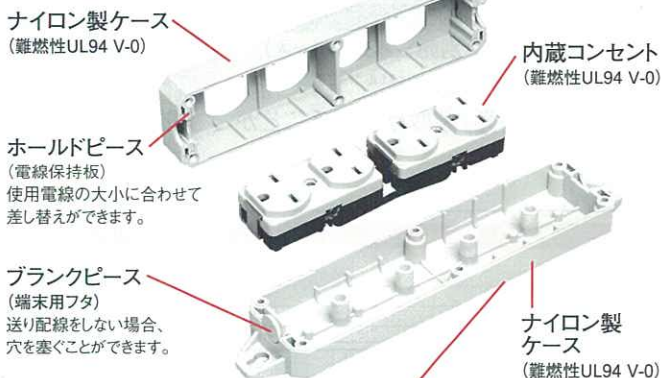

## オプション

ねじで確実に固定できる  
大型強力マグネット


Z0206

標準価格:420円(4ヶ入 取付ねじ付)




## 形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。


KU0120  
KU0710  
KU0750

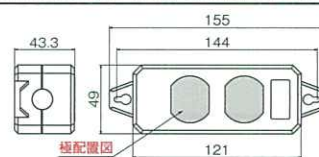

KU0060  
KU0730  
KU0770

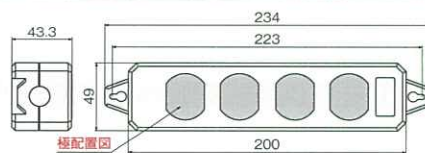

KU0260

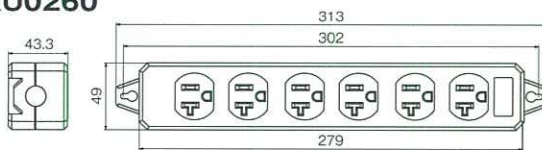

	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
15A	VCT 2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4
20A	VCT 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R3.5-4

## 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	口数 Number Of Receptacle	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	適用プラグ (掲載ページD-10) Applicable Plug
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					
15A	接地形2P (2P,3W GND)	250V	⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 6-15	2	KU0710	2,010	7122GR
		250V	⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 6-15	4	KU0730	3,490	
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 5-20	2	KU0120	1,890	7212GR
				4	KU0060	3,250	
		250V	⊖ ⊕ 平刃形 NEMA 6ALT-20*1	2	KU0260	5,220	
				4	KU0750	2,120	
				4	KU0770	3,700	7222GR*2

\*1 NEMA 6ALT-20はNEMA 6-20と互換性があるカナダ規格です。  
\*2 NEMA 6-20準拠品です。NEMA 6ALT-20と互換性があります。

※ 標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



マルチユース OA タップ™・OA ジョイント  
タップ™ の対応製品・掲載ページ



プラグ  
(D-1~)



オプション  
パーツ  
(M-1~)