



OAジョイントタップ™ 2ヶ口・4ヶ口


JOINTING POWER STRIP WITH 2 OUTLET · 4 OUTLET

電源環境をレイアウトした後でも、手軽に変更・増設ができる連結用アウトレット付のOAタップです。本体・ケース材質に難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用しています。接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。

適合規格等
OAジョイント
タップ
2ヶ口・4ヶ口
PSE
RoHS
本体難燃性
UL94 V-0

■2方向取付可能

L型フックの採用により、さし込み口を上にした平置きのほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面置きが可能です。

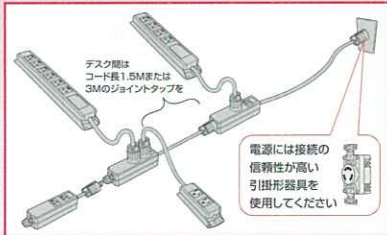

■マグネット取付数

2ヶ口	2ヶ
4ヶ口	3ヶ

別売：Z0206 (4ヶ入)

※詳しくはM-4ページをご覧ください。

■電源プラグ(3112N-IV)

■連結用アウトレット

不意な抜けを防止するため、接続の信頼性が高い引掛形を採用しています。

KC1145JT(0.1M)

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

KUタイプ2ヶ口:コードなし

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
VCT 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4

KCタイプ2ヶ口:コードセット

●コードセット製品のケーブルはVCT2mm²(ソフトタイプ)です。

KUタイプ4ヶ口:コードなし

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
VCT 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4

KCタイプ4ヶ口:コードセット

●コードセット製品のケーブルはVCT2mm²(ソフトタイプ)です。

H
OAタップ
(マルチタップ)
OAジョイントタップ

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	抜止形・2ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1140JT	2,920	
		0.1m	引掛形	KC1145JT (0.1M)	4,680	
		1.5m		KC1145JT (1.5M)	5,010	
		3m		KC1145JT (3M)	5,370	
		5m		KC1145JT (5M)	6,070	
	平刃形・2ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1090JT	2,840	
		0.1m	引掛形	KC1095JT (0.1M)	4,600	
		1.5m		KC1095JT (1.5M)	4,930	
		3m		KC1095JT (3M)	5,290	
		5m		KC1095JT (5M)	5,990	
	抜止形・4ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1130JT	4,050	
		0.1m	引掛形	KC1135JT (0.1M) ★	6,140	
		1.5m		KC1135JT (1.5M)	6,460	
		3m		KC1135JT (3M)	6,820	
		5m		KC1135JT (5M) ★	7,530	
	平刃形・4ヶ (分岐用コンセント部)	—	—	KU1030JT	3,890	
0.1m		引掛形	KC1035JT (0.1M) ★	5,980		
1.5m			KC1035JT (1.5M) ★	6,300		
3m			KC1035JT (3M) ★	6,660		
5m			KC1035JT (5M) ★	7,360		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。型番に★印のある製品は、短納期・受注生産品となります。

詳しい製品の取扱い方法に関しましては、巻頭カラーページ「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。