

1U コンセントバー **抜止形**

1U RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT, LOCKING FOR STRAIGHT BLADE OUTLET

30A 入力 1U コンセントバー 抜止形


30A (NEMA L5-30)の入力プラグを使って15A抜止形の電源を供給することができ、19インチラック1Uサイズに取付可能な多数口コンセントバーです。電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です。



- 入力プラグにはNEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)、さし込み口には抜止形(接地形2P 15A 125V)を設定しました。
- さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。各グループには過電流を感知して遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。
- 大型LED表示により総使用電流値を容易に監視できる、デジタル交流電流計搭載型をラインナップしました。



■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

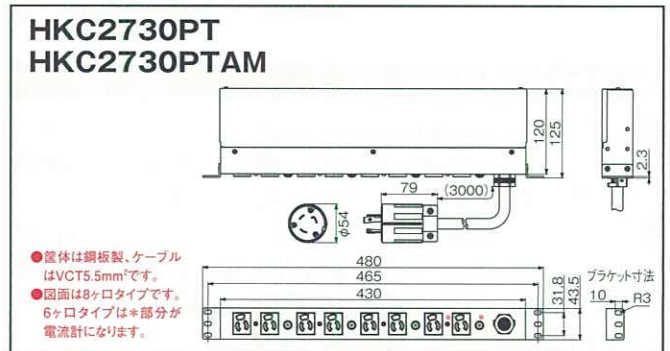

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

■製品一覧 Selector Chart

入力(プラグ) Input(Plug)	出力(コンセント) Output(Receptacle)	口数 Number of Receptacle	コード Cord	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note
 接地形2P (2P,3W GND) 30A 125V NEMA L5-30	 接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V 抜止形	8ヶ口	3m	HKC2730PT	40,140	15Aサーキットプロテクター付
		6ヶ口		HKC2730PTAM	63,000	15Aサーキットプロテクター、デジタル電流計付

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。


15A 入力 1U コンセントバー 抜止形

15A(NEMA 5-15)の入力プラグが付き、19インチラック1Uサイズに取付可能な抜止形10ヶ口コンセントバーです。



ブラケット取付方向例
4方向の取付が可能です。

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

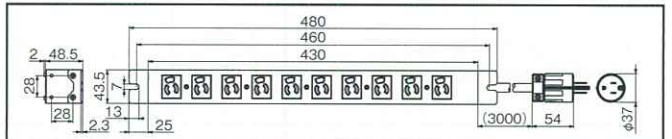

(注) 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating	極配置 Pole Arrangement	コード Cord	プラグ Plug	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
接地形2P (2P,3W GND) 15A 125V	 抜止形・10ヶ	3m	平刃形	HKC0530	21,780

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

HKC-SPT40B (別売)

HKC-SPT40B
標準価格:1,440円
(2ヶ入)
ラックの40mm内側に設置可能
※詳しくはJ-12ページをご覧ください。



詳しい製品の取扱い方法に関しましては、**巻頭カラーページ「製品の取扱方法」**に掲載されていますので、ご覧ください。