


高電流用メイテンロック・コネクタ

接触子

ピン直径：3.56mm
材質の厚さ：0.36mm

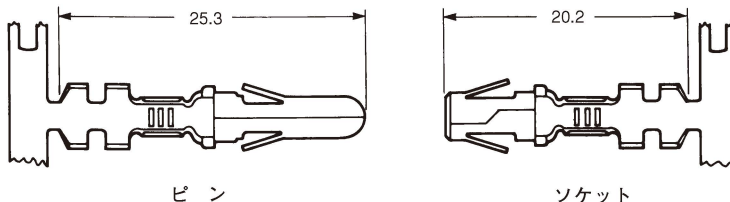


適用電線範囲 AWG (mm ²)	絶縁被覆 外径	材質および仕上げ	接触子の型番				手動工具 の型番
			連鎖状		バラ状		
			ピン	ソケット	ピン	ソケット	
20-14 (0.50~2.27)	2.5~4.6	黄銅/プレティン	61627-1	61626-1	350389-1	350388-1	90247-1 (408-8547)
		磷青銅/プレティン	61627-2	61626-2	—	—	
14-10 (2.00~5.27)	2.5~4.6	黄銅/プレティン	350201-1	350200-1	350391-1	350390-1	69710-1* (408-2095)
		磷青銅/プレティン	350201-2	350200-2	350391-2	350390-2	

*使用するダイ・インサートの型番58374-1 (AWG14-12) (408-9442-1)・58373-1 (AWG10) (408-9442-1)
注：引抜工具の型番318845-1 (408-4378)

コモニング・バー

材質：0.25mm厚黄銅

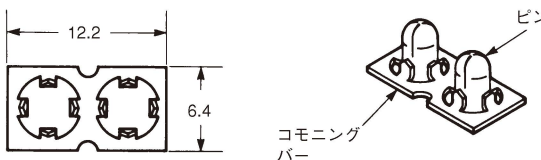


型番：61739-1

注：このピン2個のコモニング・バーは、3および9極ハウジングの角丸の箇所以外のピンに使用します。2回路用ハウジングには使用できません。


ハウジング

材質：94V-2 ナイロン、自然色


回路番号の配列 (裏側)

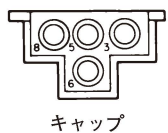


キャップ

 

プラグ

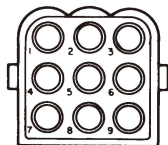


キャップ

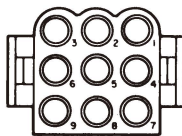

プラグ


4極宙吊り

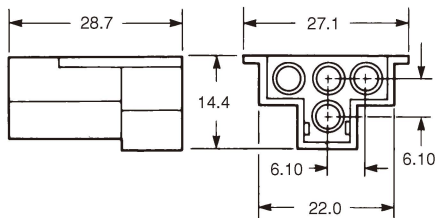

ピン・ハウジング (キャップ)

型番：1-480512-0


794700-1 (高温用、黒色、150℃)

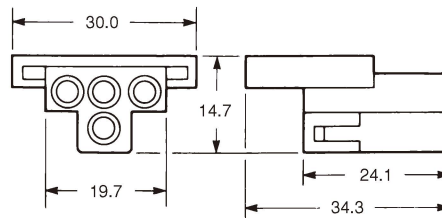

ソケット・ハウジング (プラグ)


型番：1-480510-0

9極宙吊り

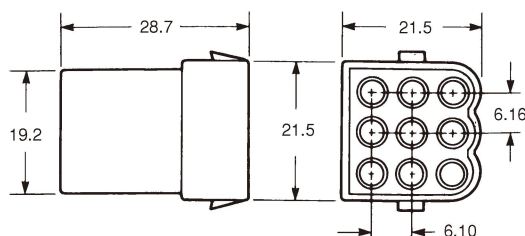

ピン・ハウジング (キャップ)

型番：1-480586-0

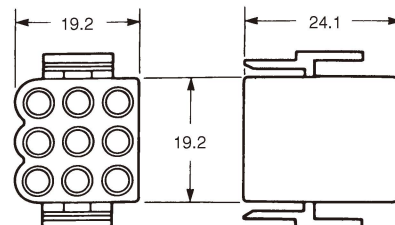

ソケット・ハウジング (プラグ)

型番：1-480585-0