

Z-PACK 2mm HM インターコネクション システム

ドータ カード リセパタクル コネクタ、5列、タイプA、B、CおよびA/B

ドータ カード リセパタクル コネクタ

タイプA、BおよびCリセパタクル コネクタはそれぞれの型のバックプレーンコネクタと嵌合し、また92ページに示したシュラウドとも嵌合します。タイプAは110本のコンタクトを持ち、それにセンターガイドとキーイングの各機構を装備、タイプBはコンタクト125本、タイプCは55本と、ともにエンドガイド機構付。いずれもコンタクトピッチを変えることなく、エンドスタッキングが可能です。

4レベルが選択できます。標準、クロストーク低減、グラウンドリターンシールドの各バージョンとクロストーク低減+グラウンドリターンシールドです。上側グラウンドリターンシールドはリセパタクルに前もって装着されています。下側シールドは注文に応じて別途供給、取り付けられます。5+2列型プラグコネクタはグラウンドリターンシールドバージョンに使用されません。


ここに示した以外のバージョンおよびクロストーク低減+グラウンドリターンシールドバージョンについては当社営業部に問い合わせください。

材質および仕上げ：
ハウジング：UL94V-0、ガラス入りポリエステル、灰色

コンタクトは燐青銅、嵌合部は1.3μm厚ニッケル下地めっきの上に0.8μm厚の金めっき。アクションピンは1.3μm厚ニッケル下地めっきの上に0.5μm厚のはんだめっき、または錫めっき。

タイプA用のコーティングキーおよび基板レイアウトについてはお問い合わせください。




※嵌合相手はP.88参照

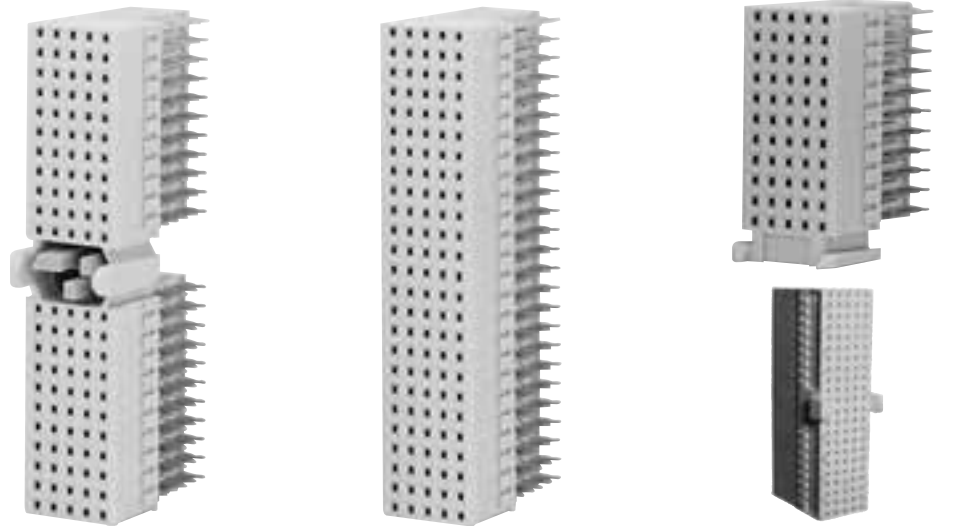

標準タイプ

クロストーク低減タイプ

 
上側シールドタイプ

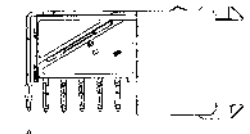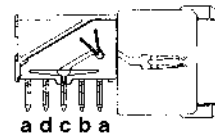

下側シールド
タイプA

タイプB

セパレート下側シールド
タイプC

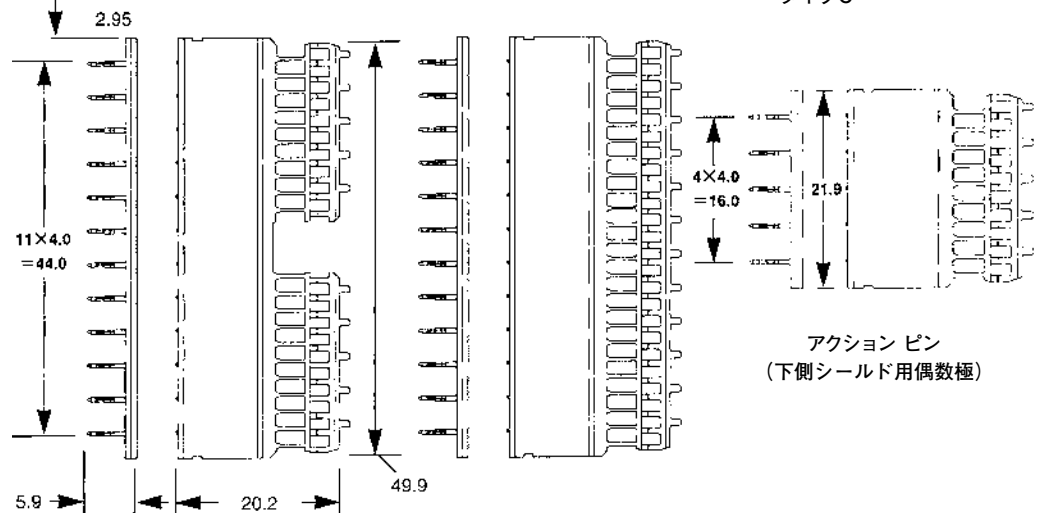

タイプ	型番				
	標準	上側シールド付標準	クロストーク低減タイプ	上側シールド付クロストーク低減タイプ	下側シールド
タイプA	5100147-1	5352068-1	5100623-1	5352344-1	5338108-2
タイプB	5100145-1	5352069-1	5100624-1	5352345-1	5338110-2
タイプB (22)	5188836-1	5352152-1	-	6345007-1	5352468-2
タイプB (19)	5352009-1	5352171-1	-	6345008-1	5352029-2
タイプC	5100161-1	5352115-1	5188224-1	5352346-1	5352112-2
タイプA/B(25)	5646574-1	5646547-1	-	-	-
タイプA/B(22)	5646573-1	5646489-1	-	-	-
タイプA/B(19)	5646572-1	5646488-1	-	-	-

注：すべての型番はRoHS適合製品です。

VME64およびC-PCIバージョンはP.98参照。