


ミニユニバーサルメイテックロックコネクタ

接触子 (ピン直径 1 mm)

108-1542
108-1543
114-16017

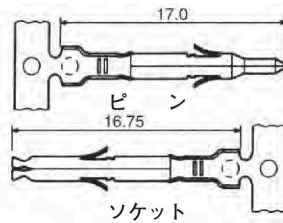


適用電線 AWG #	絶縁被覆 mm ²	絶縁被覆 外径	材質と仕上げ	連鎖状接触子型番		バラ状接触子型番		アプリケーション 型番	手動工具 型番	
				ピン	ソケット	ピン	ソケット			
26 - 22	0.12 ~ 0.35	1.2 ~ 1.8	黄銅	プレティン	170359-1	170361-1	170363-1	170365-1	2151017-1	91529-1 (408-8547)
				局部金めっき	170359-3	170361-3	170363-3	170365-3		
			燐青銅	プレティン	170359-4	170361-4	170363-4	170365-4		
22 - 18 または 22を2本	0.3 ~ 0.89 または 0.30 ~ 0.35	1.5 ~ 2.4 または 1.7 × 2	黄銅	プレティン	170360-1	170362-1	170364-1	170366-1	2151030-1	91522-1 (408-8547)
				局部金めっき	170360-3	170362-3	170364-3	170366-3		
			燐青銅	プレティン	170360-4	170362-4	170364-4	170366-4		
20 - 16 または 20を2本	0.5 ~ 1.3 または 0.5を2本	2.0 ~ 3.2 または 2.4 × 2	黄銅	プレティン	171636-1	171637-1	171638-1	171639-1	2151112-1	91536-1 (408-8547)


引抜工具型番: 189727-1 (408-4118) 挿入工具型番: 91002-1 (408-7347) ()内は取扱説明書番号

プラグハウジング

1極宙吊り型

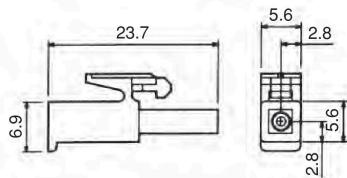

3極宙吊りおよびパネル取付インライン型

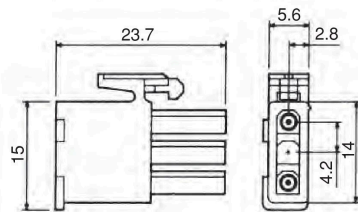


4極パネル取付型補強タイプ



型番: 173937-1 (UL94V-2, 自然色)
型番: 1-173937-8 (UL94V-2, 灰色)

嵌合相手
キャップハウジング
型番: 1-173938-8

2極宙吊りおよびパネル取付インライン型

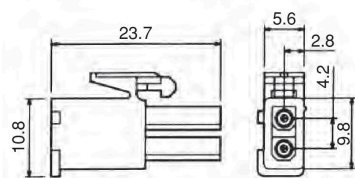


4極パネル取付マトリクス型

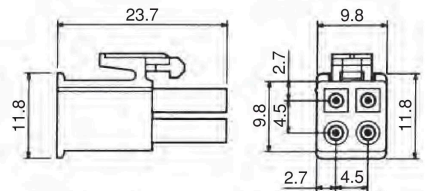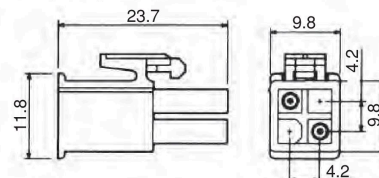


シングルワイヤシール


型番: 794758-1

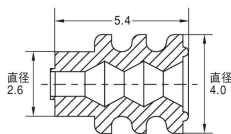

6極パネル取付マトリクス型

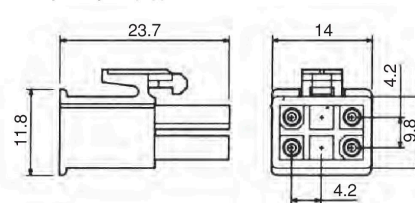

9、12および15極パネル取付マトリクス型

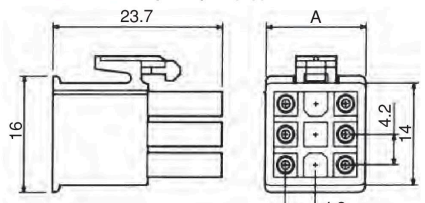

スプラッシュプルーフシール
インターフェーシャルシール

極数	型番
2	794772-2
4	794772-4
6	794772-6

シングルキャビティプラグシール
型番: 794995-1

極数	寸法 A	型番		嵌合相手型番				
		ナイロン UL94V-0 防水タイプ	ナイロン UL94V-2	ナイロン UL94V-0 パネル取付型	ナイロン UL94V-0 宙吊り型	ナイロン UL94V-2 パネル取付型	ナイロン UL94V-2 宙吊り型	
1	-	172164-1	-	172335-1	-	172156-1	-	172327-1
2	-	172165-1	794894-1	172336-1	172157-1	172233-1	172328-1	172343-1
3	-	172166-1	-	172337-1	172158-1	172234-1	172329-1	172344-1
4	-	172167-1	794805-1	172338-1	172159-1	-	172330-1	-
6	-	172168-1	794895-1	172339-1	172160-1	-	172331-1	-
9	14.0	172169-1	-	172340-1	172161-1	-	172332-1	-
12	18.2	172170-1	-	172341-1	172162-1	-	172333-1	-
15	22.4	172171-1	-	172342-1	172163-1	-	172334-1	-

注: すべての型番はRoHS適合製品です。