

HHT シリーズ

耐久形高温表面用温度センサ

- ・HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサです。
- ・パイプ形状、長さ等、用途に合わせて組み合わせることができます。



HHTシリーズ 製品代表例



Model **HHT-41K-10-TC1-ASP**

熱電対の種類はタイプKのみです

希望小売価格 ¥97,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~800℃	±3.8℃ (500℃金属表面における許容差)	4秒	※




Model **HHT-51K-10-TC1-ASP**

熱電対の種類はタイプKのみです

希望小売価格 ¥105,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
300~1100℃	±3.8℃ (500℃金属表面における許容差)	5秒	※

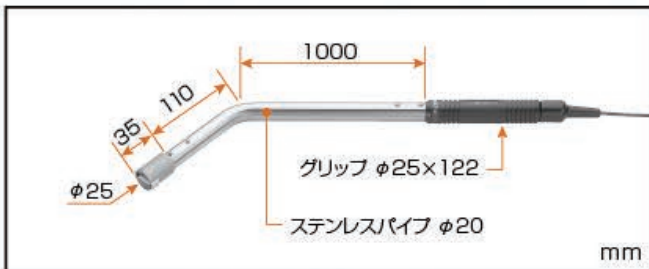


Model **HHT-42K-10-TC1-ASP**

熱電対の種類はタイプKのみです

希望小売価格 ¥99,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~800℃	±3.8℃ (500℃金属表面における許容差)	4秒	※

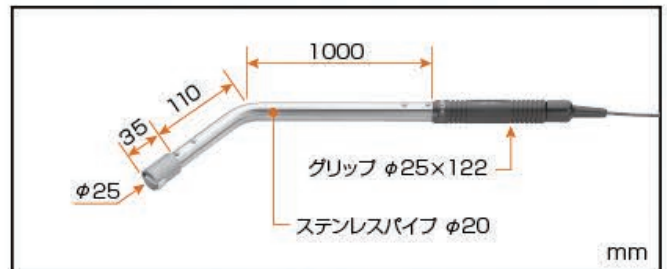

Model **HHT-52K-10-TC1-ASP**

熱電対の種類はタイプKのみです

希望小売価格 ¥107,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
300~1100℃	±3.8℃ (500℃金属表面における許容差)	5秒	※



Model **HHT-43K-10-TC1-ASP**

熱電対の種類はタイプKのみです

希望小売価格 ¥99,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~800℃	±3.8℃ (500℃金属表面における許容差)	4秒	※



Model **HHT-53K-10-TC1-ASP**

熱電対の種類はタイプKのみです

希望小売価格 ¥107,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
300~1100℃	±3.8℃ (500℃金属表面における許容差)	5秒	※



許容差についての詳細は技術資料をご参照下さい。 ※耐久性についての詳細はHHTシリーズの仕様をご参照下さい。