


SC シリーズ

ネジ止め温度センサ

- ・SCシリーズは先端にネジ止め構造を配した、ネジ止め専用の温度センサです。
- ・用途に合わせて項目を組み合わせることができます。




SCシリーズ 製品代表例

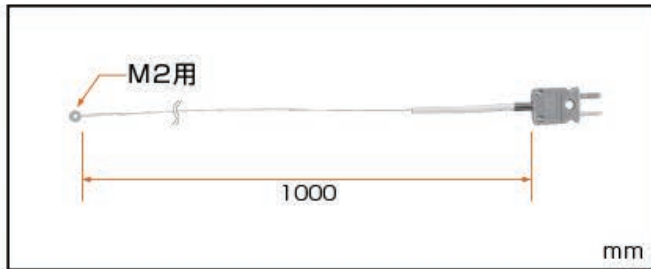


タイプEの場合 Model **SC-21E-TA1-ANP**
 タイプKの場合 Model **SC-21K-TA1-ANP**
 希望小売価格 ¥8,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~200℃	±3℃ (100℃における許容差)	5秒	S

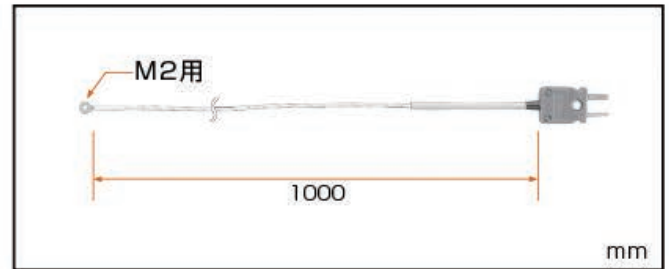


タイプEの場合 Model **SC-22E-GW1-ANP**
 タイプKの場合 Model **SC-22K-GW1-ANP**
 希望小売価格 ¥8,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~300℃	±3℃ (100℃における許容差)	5秒	S

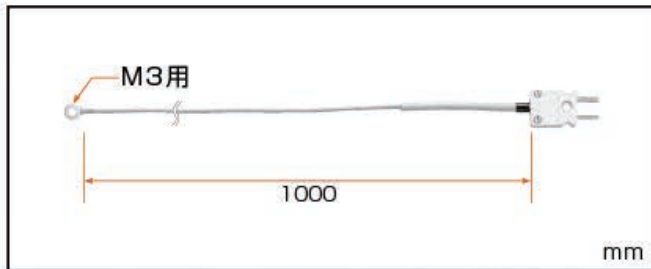


タイプEの場合 Model **SC-31E-TS1-ANP**
 タイプKの場合 Model **SC-31K-TS1-ANP**
 希望小売価格 ¥8,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~150℃	±3℃ (100℃における許容差)	5秒	S

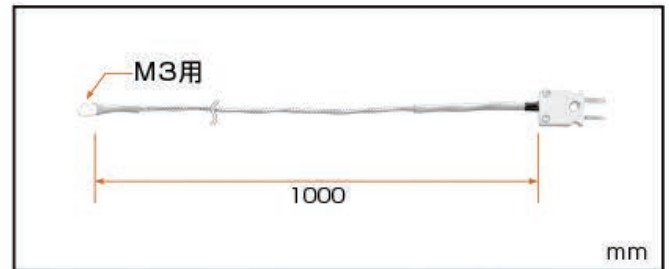


タイプEの場合 Model **SC-32E-SG1-ANP**
 タイプKの場合 Model **SC-32K-SG1-ANP**
 希望小売価格 ¥8,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~400℃	±3℃ (100℃における許容差)	5秒	S

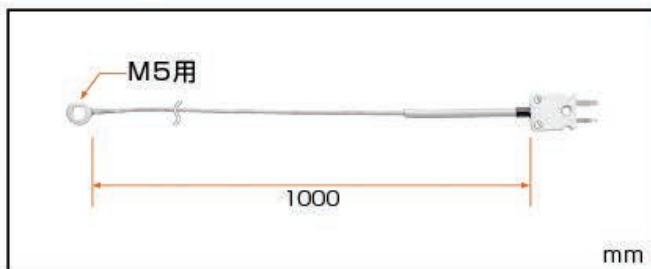

タイプEの場合 Model **SC-51E-TS1-ANP**
 タイプKの場合 Model **SC-51K-TS1-ANP**
 希望小売価格 ¥8,000

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~150℃	±3℃ (100℃における許容差)	5秒	S

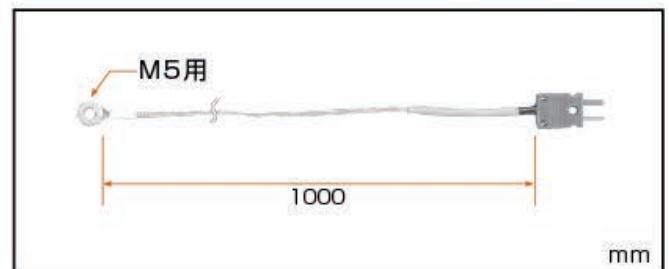

タイプEの場合 Model **SC-52E-SG1-ANP**
 タイプKの場合 Model **SC-52K-SG1-ANP**
 希望小売価格 ¥8,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~400℃	±3℃ (100℃における許容差)	5秒	S

tec. Guide 許容差・応答速度・耐久性についての詳細は技術資料をご参照下さい。

温度センサ
計測器本体
アクセサリ
用途例
技術資料
校正・試験
価格表