

# VA シリーズ

## ヒートパイプ用温度センサ

- ・VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサで、挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
- ・対応径などの項目を組み合わせることができます。



### VAシリーズ 製品代表例


φ3mm用



タイプEの場合 Model **VA-03E-01-TS1-ASP**  
 タイプKの場合 Model **VA-03K-01-TS1-ASP**  
 希望小売価格 ¥26,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~300℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	S


φ4mm用

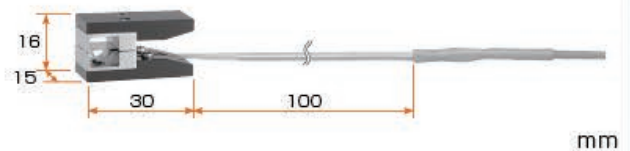

タイプEの場合 Model **VA-04E-01-TS1-ASP**  
 タイプKの場合 Model **VA-04K-01-TS1-ASP**  
 希望小売価格 ¥26,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~300℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	S


φ5mm用

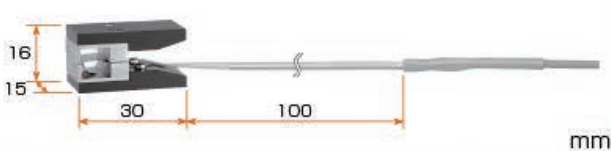

タイプEの場合 Model **VA-05E-01-TS1-ASP**  
 タイプKの場合 Model **VA-05K-01-TS1-ASP**  
 希望小売価格 ¥26,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~300℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	S

φ6mm用

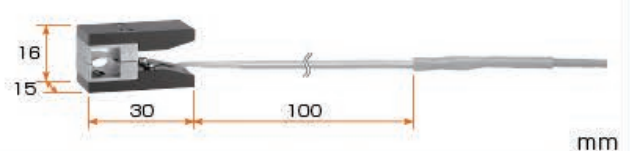

タイプEの場合 Model **VA-06E-01-TS1-ASP**  
 タイプKの場合 Model **VA-06K-01-TS1-ASP**  
 希望小売価格 ¥26,500

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~300℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	S



許容差・応答速度・耐久性についての詳細は技術資料をご参照下さい。