 
 


内部構造及び材質

複動磁石なし (Φ6)



複動磁石なし (Φ10~Φ16)




番号	品名	材質
1	六角ナット	炭素鋼
2	ピストンロッド	SUS304
3	六角ナット	炭素鋼
4	ロッドカバー	黄銅(Φ4)/アルミ合金(その他)
5	ブッシュ	摩擦材
6	Oリング	NBR
7	ストップ	黄銅(Φ4)/アルミ合金(その他)
8	本体	青銅(Φ4)/SUS304(その他)
9	ラバークッション	TPU
10	ピストンOリング	NBR
11	ウェアリング	摩擦材
12	ラバークッション	TPU
13	ヘッドカバー	黄銅(Φ4)/アルミ合金(その他)


外形寸法図

PB

Φ4(磁石なし)(R形)

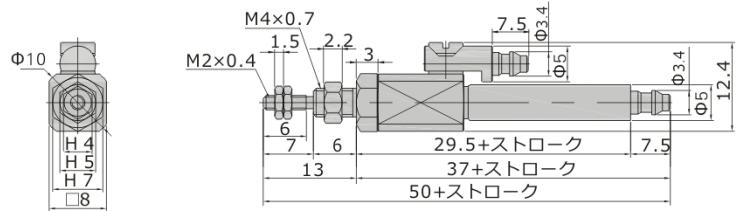


Φ6(R形)

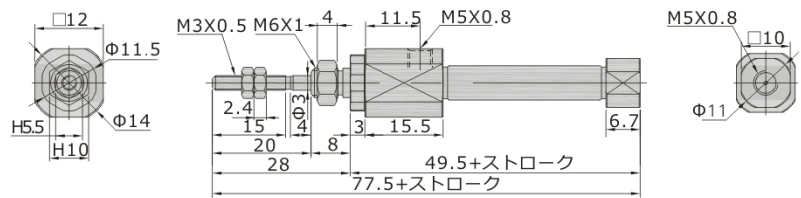


注：Φ4、Φ6シリンダにはヘッドカバーの軸方向Pポート（R）しかありません。

Φ10~Φ16


U形 (90°方向ポート形)

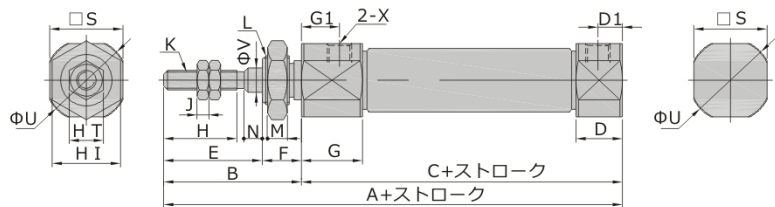

CB形 (二山クレビスPIN付属無し)

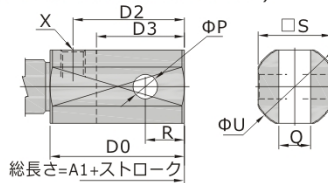

R形 (軸方向ポート形)

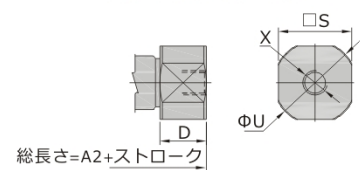

内径/記号	A	A1	A2	B	C	D	D0	D1	D2	D3	E	F	G	G1	H	I	J
10	74	87	74	28	46	9.5	22.5	5	18	13	20	8	11.5	7.5	15	11	2.2
12	74	92	74	28	46	9.5	27.5	5	23	18	20	8	11.5	7.5	15	14	4
16	76	94	76	28	48	9.2	27.2	4.8	22.8	18	20	8	11.8	7.5	15	14	4

内径/記号	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	X
10	M4×0.7	M8×1.0	4	3.5	3.3	3.3	5	12	7	14	4	M5×0.8
12	M5×0.8	M10×1.0	4	3.5	5	6.6	8	15	8	17	5	M5×0.8
16	M5×0.8	M10×1.0	4	3.5	5	6.6	8	18	8	20	5	M5×0.8

注:磁石付と磁石なしの寸法は同じ。



PB