


## DMS、CMSシリーズ

### DMS製品注文記号

DMS G - □ 020 - □

① ② ③ ④ ⑤

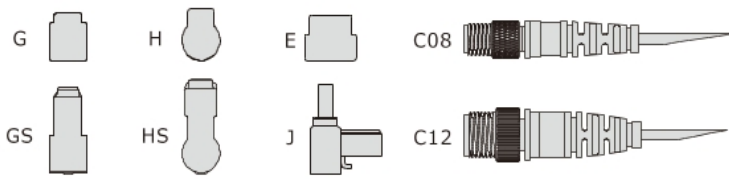

①種類	DMS: 電子式センサー					
②センサー型式	G	GS	H	HS	E	J
③配線方式と出力方式	空白: 二線式		N: NPN三線式		P: PNP三線式	
④リード線長さ	020: 2m		030: 3m	050: 5m	100: 10m	
⑤特殊機能	C08: M8ワンタッチ継手+150mm		C12: M12ワンタッチ継手+150mm			
	空白: 一般タイプ		W: 防水タイプ IP68【注1】			

【注1】 J、GS、HS、C08、C12には防水タイプがありません。また、C08、C12のワンタッチ継手用のメス継手は別途注文が必要です、詳細はP396ページを参照してください。

### CMS製品注文記号

CMS G - 020 - □

① ② ③ ④



①種類	CMS: 磁気式センサー			
②センサー型式	G	H	E	J
③リード線長さ	020: 2m	030: 3m	050: 5m	100: 10m
④特殊機能	C08: M8ワンタッチ継手+150mm		C12: M12ワンタッチ継手+150mm	
	空白: 一般タイプ		H: 高温タイプ【注2】	

【注2】 C08、C12には高温タイプがありません。また、C08、C12のワンタッチ継手用のメス継手は別途注文が必要です、詳細はP396ページを参照してください。

### 取付金具注文記号

F - MQ □

丸形シリンダ用取付金具

① ② ③



①種類	F: 付属品								
②型式	MQ: 丸形シリンダ用センサー取付金具								
③シリンダ内径	アルミ合金本体			アルミ合金本体(特厚タイプ)		ステンレス本体			
	コード	適用製品	内径	コード	適用製品	内径	コード	適用製品	内径
	A20: Φ20mm	MCK MBL	Φ20	A32T: Φ32mm	TWG	Φ32	S06: Φ6mm	PB/PBR MI MF MG MA/MAC	Φ6
	A25: Φ25mm		Φ25	A40T: Φ40mm		Φ40	S08: Φ8mm		Φ8
	A32: Φ32mm		Φ32	A50T: Φ50mm		Φ50	S10: Φ10mm		Φ10
	A40: Φ40mm		Φ40			S12: Φ12mm	Φ12		
	A50: Φ50mm		Φ50			S16: Φ16mm	Φ16		
	A63: Φ63mm		Φ63			S20: Φ20mm	Φ20		
	A80: Φ80mm		Φ80			S25: Φ25mm	Φ25		
						S32: Φ32mm	Φ32		
					S40: Φ40mm	Φ40			
					S50: Φ50mm	Φ50			
				S63: Φ63mm	Φ63				

F - SC □ SH

タイロッド式シリンダ用取付金具

① ② ③ ④



①種類	F: 付属品		
②型式	SC: タイロッド式シリンダ用センサー取付金具		
③シリンダ内径	コード	適用製品	内径
	32	SC SGC	Φ32、Φ40、Φ50
	63		Φ63
	80		Φ80、Φ100
	125		Φ125
	160		Φ160、Φ200
250	Φ250		
④追記号			