

220-7010 EMCメタルケーブルグランド



 
PATENTED

G(PF)

NPT



A ロックナット B ワッシャー C 本体 C1 シールドリング D シール E ツメ F シールナット

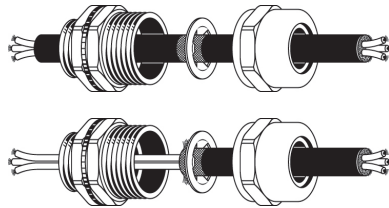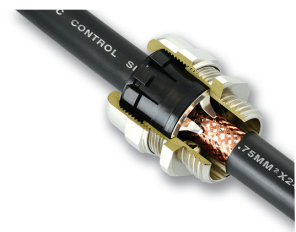

- ・取付部：G (PF) ネジ、NPTネジ
- ・材質：ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金
ツメ/66ナイロン、ワッシャー・シール/EPDM
- ・色：光沢シルバー
- ・IP等級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃（瞬時/1分：160℃）
- ・特長：長：シールドケーブルのシールド部がリングに接触することで、接地効果により電磁波の影響対策が可能です。完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。理想的なツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。EMC専用ロックナットも別売りで用意されています。(P.91)
EMC-NBAシリーズにはロックナットは付属していません。

単位：mm

シールド形状	ネジの呼び	品番	適応電線サイズ (mm)	ネジ外径 (C1φmm)	取付穴径 (φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)
A型	G 1/4	EMC - FBA13 - 05	5.3 ~ 3	13.157	13.5 ~ 13.9	8	17/17	8.5	10
		EMC - FBA13 - 08	7.8 ~ 4.5	13.157	13.5 ~ 13.9	8	17/17	8.5	10
	G 3/8	EMC - FBA17 - 06	7 ~ 4	16.662	17.0 ~ 17.4	9	22/22	10.5	10
		EMC - FBA17 - 10	10 ~ 6	16.662	17.0 ~ 17.4	9	22/22	10.5	10
	G 1/2	EMC - FBA21M - 08	8.8 ~ 5	20.955	21.4 ~ 21.9	9.5	24/24	12.5	10
		EMC - FBA21 - 10	10 ~ 6	20.955	21.4 ~ 21.9	9.5	26/26	14.5	10
		EMC - FBA21M - 11	11.1 ~ 7	20.955	21.4 ~ 21.9	9.5	24/24	12.5	10
	G 3/4	EMC - FBA21 - 13	14 ~ 9	20.955	21.4 ~ 21.9	9.5	26/26	14.5	10
		EMC - FBA26 - 16	16 ~ 12	26.441	26.9 ~ 27.4	12	32/32	18.5	10
	G 1	EMC - FBA26 - 18	18 ~ 14	26.441	26.9 ~ 27.4	12	32/32	18.5	10
		EMC - FBA33 - 22	22 ~ 16	33.249	33.8 ~ 34.4	12.5	41/41	25	10
	G 1 1/4	EMC - FBA33 - 25	25 ~ 18	33.249	33.8 ~ 34.4	12.5	41/41	25	10
EMC - FBA42 - 25		25 ~ 21	41.91	42.5 ~ 43.1	15	50/50	32	5	
G 1 1/2	EMC - FBA42 - 30	30 ~ 24	41.91	42.5 ~ 43.1	15	50/50	32	5	
	EMC - FBA48 - 32	32 ~ 26	47.803	48.4 ~ 49.0	15	60/60	41.5	2	
G 2	EMC - FBA48 - 39	41 ~ 31	47.803	48.4 ~ 49.0	15	60/60	41.5	2	
	EMC - FBA60 - 46	46 ~ 40	59.614	60.4 ~ 61.2	15	73/73	51.5	2	
		EMC - FBA60 - 49	51 ~ 44	59.614	60.4 ~ 61.2	15	73/73	51.5	2
NPT 3/8	EMC - NBA17 - 06	EMC - NBA17 - 06	7 ~ 4	17.055	-	13	/22	10.5	10
		EMC - NBA17 - 10	10 ~ 6	17.055	-	13	/22	10.5	10
NPT 1/2	EMC - NBA21M - 08	EMC - NBA21M - 08	8.8 ~ 5	21.223	-	13	/24	11.5	10
		EMC - NBA21 - 10	10 ~ 6	21.223	-	13	/26	14.5	10
NPT 3/4	EMC - NBA21M - 11	EMC - NBA21M - 11	11.1 ~ 7	21.223	-	13	/24	11.5	10
		EMC - NBA21 - 13	14 ~ 9	21.223	-	13	/26	14.5	10
NPT 1	EMC - NBA26 - 16	EMC - NBA26 - 16	16 ~ 12	26.568	-	14	/32	18.5	10
		EMC - NBA26 - 18	18 ~ 14	26.568	-	14	/32	18.5	10
NPT 1 1/4	EMC - NBA33 - 22	EMC - NBA33 - 22	22 ~ 16	33.227	-	15	/41	25	10
		EMC - NBA33 - 25	25 ~ 18	33.227	-	15	/41	25	10
		EMC - NBA42 - 25	25 ~ 21	41.984	-	15	/50	32	5
		EMC - NBA42 - 30	30 ~ 24	41.984	-	15	/50	32	5

全てのケーブルグランドのIP68標準化を目標としており、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなる場合があります。また、電線被覆材質等に多少異なる場合があります。尚、電線被覆材質等に多少異なる場合があります。