


NO.55

●穴あき

■-U : ユニクロームメッキ

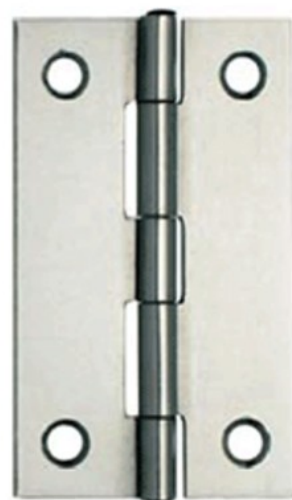


ロッカー蝶番薄口

NO.50

●穴なし



図面

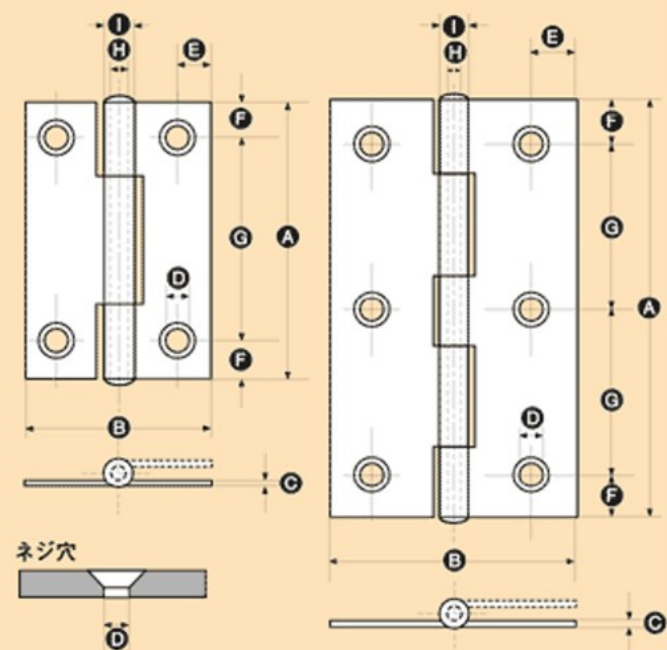

特注品

●NO.50の穴あけ加工

●各種メッキ・塗装

詳細、お見積りはお問い合わせください。

寸法mm									使用木ねじ		小箱内入数×小箱数/1ケースの入数	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	数	寸法mm	No.55	No.50
25	20	0.8	3.4	3.5	3.5	18.0	2.1	3.8	4	2.1	120枚×40箱/4,800枚	700枚×10箱/7,000枚
32	22	0.8	3.4	4.0	4.0	24.0	2.1	3.8	4	2.1	120枚×40箱/4,800枚	500枚×10箱/5,000枚
38	26	0.8	3.4	4.5	5.0	28.0	2.4	4.2	4	2.1	60枚×60箱/3,600枚	400枚×10箱/4,000枚
51	30	0.8	3.7	5.5	6.0	39.0	2.4	4.2	4	2.4	60枚×40箱/2,400枚	250枚×10箱/2,500枚
64	33	0.9	3.9	6.5	6.5	25.5	2.5	4.4	6	2.7	24枚×50箱/1,200枚	150枚×10箱/1,500枚
76	41	1.0	4.4	8.0	8.0	30.0	3.0	5.2	6	3.1	24枚×30箱/ 720枚	100枚×10箱/1,000枚

閉じる