

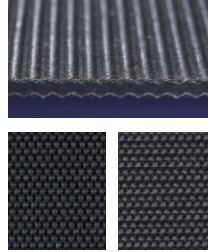
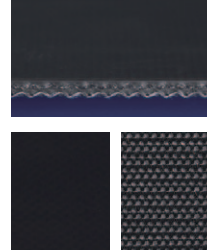
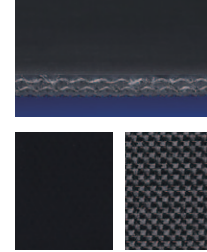
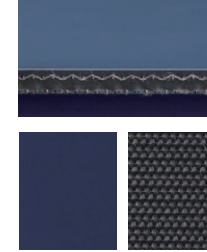
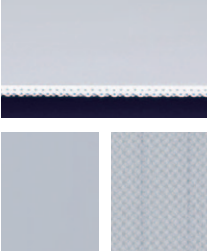


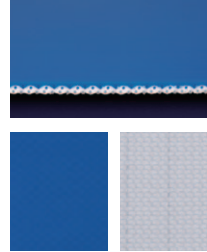



特殊搬送用途ベルト

品名に★印を記載した製品は標準在庫品です。幅が広い、長さが長い等のお引合いについては当社販売会社もしくは販売店にご相談ください。★印のない製品については、当社販売会社もしくは販売店にご相談ください。

品名	プライ数	重量 (kg/m ²)	総厚 (mm)	最小ブリー径(mm) / ナイフエッジ			ベルト支持区分			表面摩擦係数	裏面摩擦係数	未包装食品	耳ほつれ防止	傾斜搬送5度	連続使用可能乾熱温度(°C)	最大使用可能幅 (mm)	旧品名備考
				フィンガー	加熱ラップ	常温ラップ	テーブル	ローラ	トラフ								
【15】耐熱性に優れたベルトです。練ゴム、金属、プラスチックなどの搬送に適します。																	
SL-S1235	2	6.0	9.0	—	100	—	○	○	△	0.4	0.15	—	—	○	-10~250	1200	8AUCF8E 0S
SL-S1239	2	1.8	1.6	—	75	—	○	○	△	1.7	0.25	○	—	○	-40~180	1200	5SWE KS
SL-S1831	2	2.2	2.0	—	50	—	○	○	△	0.15	0.15	—	—	—	-20~150	1200	8EE SS
SL-S1832	2	1.8	1.7	—	50	—	○	○	△	0.5	0.15	—	—	○	-20~150	1200	8EBKE FS
SL-S1833	2	2.2	2.1	—	50	—	×	○	△	0.5	0.5	—	—	○	-20~150	1200	8EBK4/ BK4E FN
SL-S1933	2	2.6	2.4	—	100	—	○	○	△	0.1	0.15	○	—	—	-20~150	1200	8FGRE TS
【16】低温下の搬送が可能です。冷凍食品、アイスクリーム、その他寒冷品の搬送に適します。																	
SL-F1201★	2	1.3	1.1	10/R2	15/R3	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	—	-40~80	1800	
SL-F1218★	2	1.3	1.1	15/R3	20/R5	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	—	-40~80	1800	
SL-F1502	1	0.9	0.8	15/R3	20/R5	25	○	○	×	0.25	0.15	○	○	—	-40~80	600	ミスタークックザブルー
SL-F1601	2	1.3	1.1	15/R3	20/R5	25	○	○	△	0.3	0.15	○	○	—	-40~80	1800	ミスタークックザブルー
SL-F1611	2	1.6	1.4	25/R8	30/R10	40	×	○	△	0.3	0.3	○	○	—	-40~80	1800	ミスタークックザブルー

○：適用可(その機能あり) △：適用可能な場合があります。当社販売会社もしくは販売店にご相談ください。 ×：適用不可 —：その機能を有さず。

<p>■ SL-S1235</p>  <p>表面/裏面 材質 フェルト/PET 色調 白/白 形状 フェルト/含浸</p>	<p>■ SL-S1239</p>  <p>表面/裏面 材質 シリコン/PET 色調 白/白 形状 鏡面/含浸</p>	<p>■ SL-S1831</p>  <p>表面/裏面 材質 PET/PET 色調 黒/黒 形状 含浸/含浸</p>	<p>■ SL-S1832</p>  <p>表面/裏面 材質 耐熱ゴム/PET 色調 黒/黒 形状 平滑艶なし/含浸</p>	<p>■ SL-S1833</p>  <p>表面/裏面 材質 耐熱ゴム/耐熱ゴム 色調 黒/黒 形状 平滑艶なし/布目(N)</p>	<p>■ SL-S1933</p>  <p>表面/裏面 材質 フッ素樹脂/PET 色調 灰色/黒 形状 フィルム/含浸</p>
<p>■ SL-F1201 ★</p>  <p>表面/裏面 材質 PU/PET 色調 白/白 形状 平滑艶あり/含浸</p>	<p>■ SL-F1218 ★</p>  <p>表面/裏面 材質 PU/PET 色調 白/白 形状 平滑艶あり/含浸</p>	<p>■ SL-F1502</p>  <p>表面/裏面 材質 PU/PET 色調 青/白 形状 平滑艶なし/含浸</p>	<p>■ SL-F1601</p>  <p>表面/裏面 材質 PU/PET 色調 青/白 形状 平滑艶あり/含浸</p>	<p>■ SL-F1611</p>  <p>表面/裏面 材質 PU/PET 色調 青/青 形状 平滑艶あり/布目(N)</p>	

PU：ポリウレタン PET：ポリエステル

軽搬送用ベルトの
特長と主な用途

サンラインベルト

ベルト選定に
ついて

食品搬送
用途

物流・
一般搬送
用途

特殊搬送
用途

スライ
プベルト

急傾斜搬送
用途

設計資料・
加工など

バンコ
ンベルト

PSベルト

バンコ
ド丸ベルト

用語集