


モルコジョイント

C

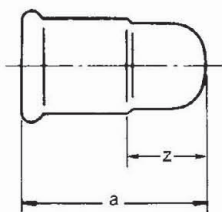


キャップ

呼び径 (Su)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
13	31	10	720	S60	20
20	42	18	830	S60	10
25	44	20	960	S60	10
30	66	27	2,830	S30	5
40	78	31	3,560	S20	5
50	86	34	4,010	S10	2
60	103	39	4,790	S5	1

AEメス

※装置類などの
オスネジ接続用

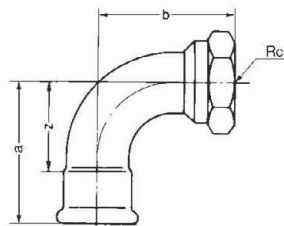


雌アダプタ付90°エルボ

呼び径 (Su×B)	a	b	z	単価	ケース入数	袋入数
13×½	48	43	27	1,370	S80	10
20×¾	58	52	34	1,800	S40	10
25×1	66	62	42	2,820	S20	5
30×1	88	64	49	4,740	S10	2
40×1¼	106	76	59	6,200	S10	2
50×1½	120	85	68	6,700	S5	1
60×2	153	108	89	9,310	M5	1

※ネジは JIS B0203の管用テーパねじに準拠します。

AEオス1型

※バルブなどの
メスネジ接続用。

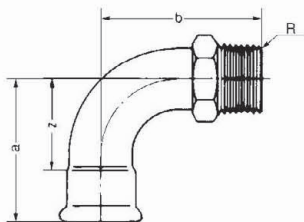


雄アダプタ付90°エルボ1型

呼び径 (Su×B)	a	b	z	単価	ケース入数	袋入数
13×½	48	52	27	1,350	S80	10
20×½	58	62	34	2,550	S40	10
20×¾	58	62	34	1,750	S40	10
25×1	66	73	42	2,520	S20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパねじに準拠します。

ASオス1型

※バルブなどの
メスネジ接続用。

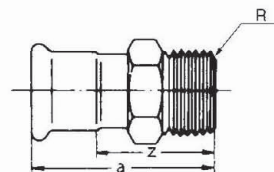


雄アダプタ付ソケット1型

呼び径 (Su×B)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
13×½	57	36	1,040	M160	10
20×½	61	37	2,550	M160	10
20×¾	64	40	1,270	M120	10
25×1	68	44	1,700	S50	10

※ネジは JIS B0203の管用テーパねじに準拠します。

AEオス2型

※バルブなどの
メスネジ接続用。

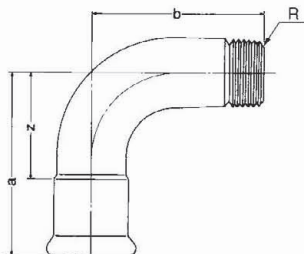


雄アダプタ付90°エルボ2型

呼び径 (Su×B)	a	b	z	単価	ケース入数	袋入数
30×1	88	75	49	4,540	S10	2
40×1¼	106	88	59	5,920	S10	2
50×1½	120	99	68	6,650	S5	1
60×2	153	124	89	9,520	M5	1

※ネジは JIS B0203の管用テーパねじに準拠します。

ASオス2型

※バルブなどの
メスネジ接続用。

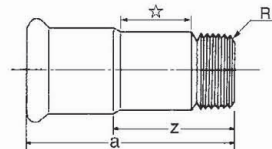

雄アダプタ付ソケット2型

呼び径 (Su×B)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
30×1	87	48	2,520	S30	5
30×1¼	104	65	3,210	S30	5
40×1¼	98	51	3,240	S20	4
40×1½	112	65	3,930	S20	2
50×1½	105	53	3,860	S15	1
50×2	128	76	5,050	S15	1
60×2	125	61	5,400	S10	1
60×2½	202	138	5,960	L20	1

※ネジは JIS B0203の管用テーパねじに準拠します。

※パイレンチは☆部分締め付けのこと。

ケースの大きさは SS:特小(190×170×140mm) S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm) L:大(380×320×270mm)