


モルゴジョイント

U1型

※取り外し配管用
※ゴムパッキン付

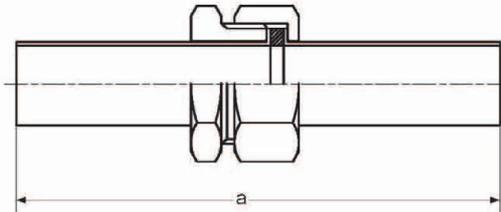


ユニオン1型

呼び径 (Su)	a	単価	ケース入数	袋入数
13	164	2,410	S40	5
20	184	3,410	S20	5
25	204	4,400	S10	5

※ナット: ニッケルクロームメッキ、青銅製

U2型

※取り外し配管用
※ゴムパッキン付

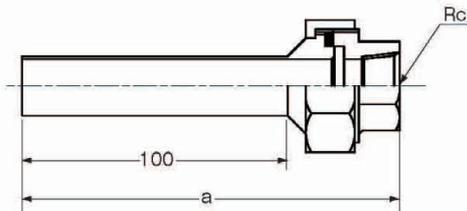


ユニオン2型

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×½	139	4,440	S30	5
20×¾	143	5,580	S20	5
25×1	148	7,640	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

※ナット: 青銅製

MTE

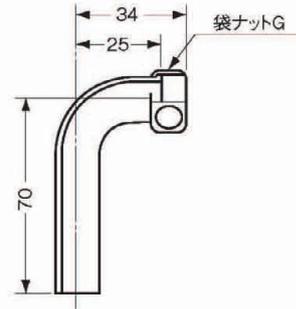


MTE

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
13×½	1,470	SS50	5

※ネジは JIS B0202 管用平行めねじに準拠します。

※ゴムパッキン付

MT

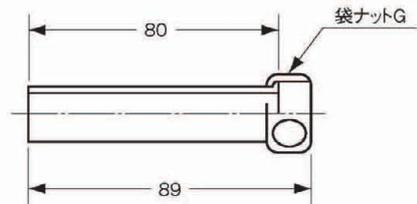


MT

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
13×½	1,290	SS50	5

※ネジは JIS B0202 管用平行めねじに準拠します。

※ゴムパッキン付

MTS

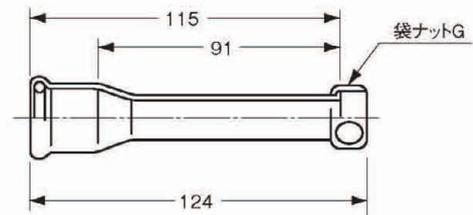

MTS

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
20×½	3,180	SS40	5

※ネジは JIS B0202 管用平行めねじに準拠します。

※ゴムパッキン付

ケースの大きさは SS:特小(190×170×140mm) S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm) L:大(380×320×270mm)