


モルジョイント

IUV

※インコア型、給水用
※ゴムパッキン付

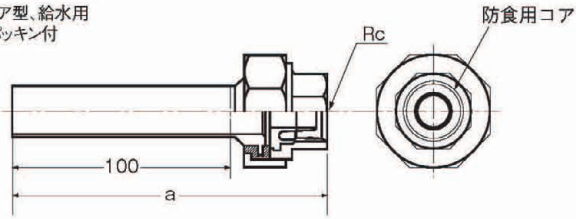


絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×½	138	4,280	S30	5
20×¾	142	5,290	S20	5
25×1	146	6,190	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装)
※最高使用温度40℃以下
※最高使用圧力:1.0MPa

樹脂製絶縁継手

※給水専用

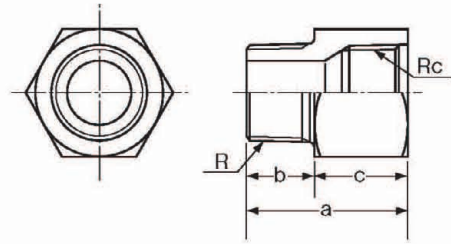


樹脂製絶縁継手

呼び径 (A)	a	b	c	単価	ケース入数	袋入数
20	50	21	29	980	S50	10
25	55	23	32	1,070	S50	10

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじ及びめねじに準拠します。
※材質:ガラス繊維入りナイロン樹脂
※最高使用温度40℃以下

IUH

※インコア型、給湯用
※ゴムパッキン付

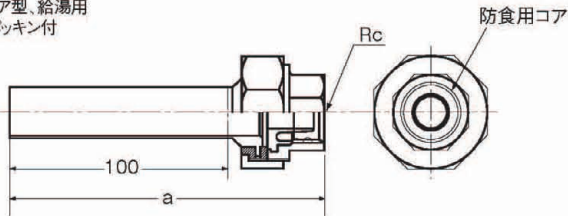


絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)

呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×½	138	5,420	S30	5
20×¾	142	6,690	S20	5
25×1	146	7,780	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装)
※最高使用温度80℃未満
※最高使用圧力:1.0MPa

ZFA

※壁、床面固定座板付
テーパめねじ

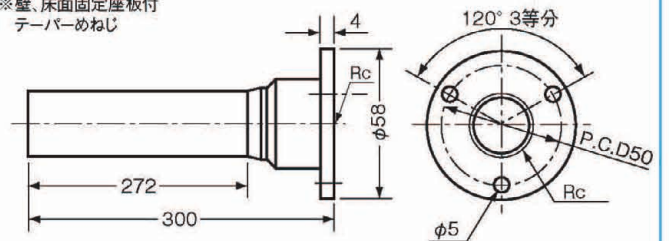


座付メスアダ直管

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
13×½	2,420	S10	5
20×½	2,670	S10	5

※ネジは JIS B0203の管用めねじに準拠します。
※P.10参照

IUG

※インコア無、SGP管用
※ゴムパッキン付

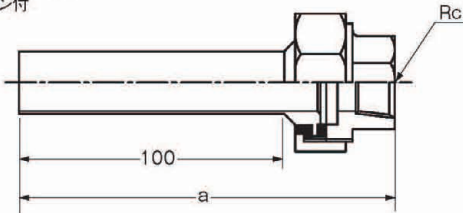

絶縁ユニオン(SGP管用:マレアブルメッキ)


呼び径 (Su×B)	a	単価	ケース入数	袋入数
13×½	138	2,300	S30	5
20×¾	142	2,900	S20	5
25×1	146	3,710	M20	5

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。
※ナット:亜鉛メッキ鋼製(マレアブルメッキ)
※最高使用温度80℃未満

ZLB

受注生産品(納期はお問い合わせください)

※壁、床面固定座板付
水栓アダプタ

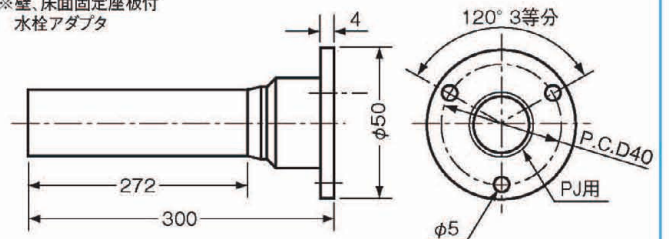

座付水栓アダプタ

呼び径 (Su×B)	単価	ケース入数	袋入数
13×½	2,420	S10	5
20×½	2,670	S10	5

※P.J用ねじは、水栓用おねじ(P.J)器具との接合用ですので、テーパめねじ(R)との接合はZFAを使用ください。
※P.10参照

ケースの大きさは SS:特小(190×170×140mm) S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm) L:大(380×320×270mm)