


# ダブルプレス

C

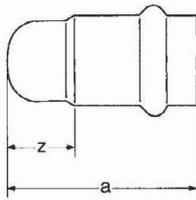


キャップ

呼び径 (Su)	a	z	単価	ケース入数
13	38	10	550	S100
20	50	18	610	S80
25	56	20	690	S80
30	80	27	1,850	S30
40	92	31	2,250	M40
50	102	34	2,640	M30
60	117	39	3,430	M15

ASオス1型

※バルブなどのメスネジ接続用。

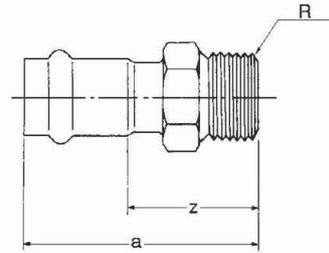


雄アダプタ付ソケット1型

呼び径 (Su×B)	a	z	単価	ケース入数
13×1/2	64	36	1,010	S100
20×1/2	69	37	1,200	S80
20×3/4	72	40	1,200	S60
25×1	80	44	1,520	S50

※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

AEオス1型

※バルブなどのメスネジ接続用。

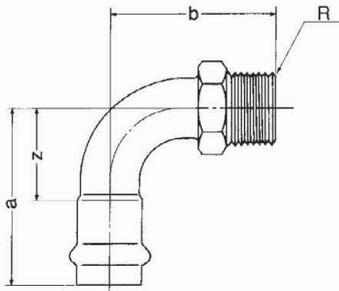


雄アダプタ付90°エルボ1型

呼び径 (Su×B)	a	b	z	単価	ケース入数
13×1/2	55	52	27	1,700	S80
20×1/2	66	62	34	1,730	M80
20×3/4	66	62	34	1,730	M80
25×1	78	73	42	2,600	M40

※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

ASオス2型

※バルブなどのメスネジ接続用。

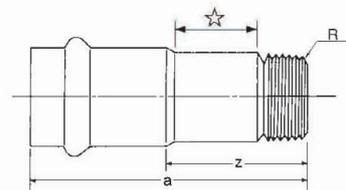

雄アダプタ付ソケット2型

呼び径 (Su×B)	a	z	単価	ケース入数
30×1	101	48	2,210	S30
30×1 1/4	118	65	2,210	S25
40×1 1/4	112	51	2,570	M40
40×1 1/2	126	65	2,570	M40
50×1 1/2	121	53	3,350	M30
60×2	144	76	3,350	M25
60×2 1/2	216	138	5,100	M6


※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

※バイブレンチは☆部分締め付けのこと。

AEオス2型

※バルブなどのメスネジ接続用。

※★印は受注生産品 (納期はお問い合わせください)

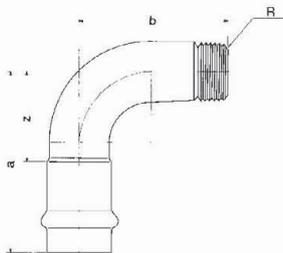

雄アダプタ付90°エルボ2型


呼び径 (Su×B)	a	b	z	単価	ケース入数
★ 30×1	102	75	49	5,680	S10
★ 40×1 1/4	120	88	59	7,410	M20
★ 50×1 1/2	136	99	68	8,330	M10
★ 60×2	142	99	64	11,920	M6

※ネジは JIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

AEメス

※装置類などのオスネジ接続用。

※★印は受注生産品 (納期はお問い合わせください)

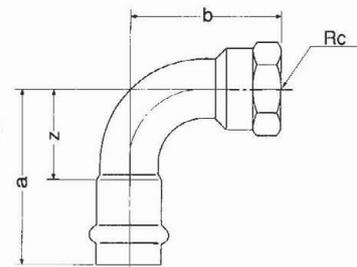

雌アダプタ付90°エルボ

呼び径 (Su×B)	a	b	z	単価	ケース入数
13×1/2	55	43	27	1,720	S80
20×3/4	66	52	34	1,820	M80
25×1	78	62	42	2,520	M40

★ 30×1	102	64	49	5,940	S10
★ 40×1 1/4	120	76	59	7,770	M20
★ 50×1 1/2	136	85	68	8,390	M10
★ 60×2	142	83	64	11,660	M7

※ネジは JIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

ケースの大きさは SS:特小(190×170×140mm) S:小(320×200×140mm) M:中(380×320×140mm) L:大(380×320×270mm)