


EGジョイント

EGT / A・EGT

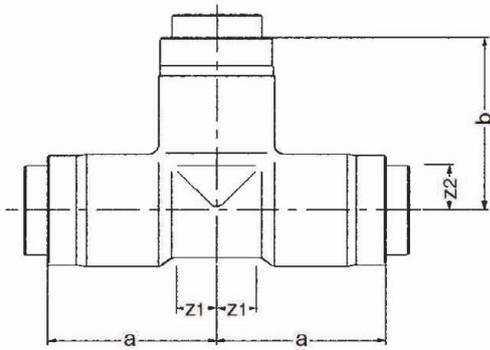

ティー

EGT (JIS G 3448用)


呼び径 (Su)	a	b	z1	z2	単価	ケース入数	袋入数
13	43	45	8	10	2,660	50	5
20	48	50	11	13	3,180	30	5
20×13	45	48	8	13	4,100	30	5
25	54	55	15	16	3,920	20	5
25×13	47	51	8	16	5,040	20	5
25×20	48	53	9	16	5,040	20	5
30	61	62	18	19	6,260	10	1
30×20	52	57	9	20	7,540	10	1
30×25	58	58	15	19	7,540	10	1
40	69	71	21	23	8,320	5	1
40×20	57	60	9	23	10,030	5	1
40×25	63	62	15	23	10,030	5	1
40×30	66	66	18	23	10,030	5	1
50	74	76	24	26	9,290	5	1
50×20	59	63	9	26	10,660	5	1
50×25	65	65	15	26	10,660	5	1
50×30	68	69	18	26	10,660	5	1
50×40	72	74	22	26	10,660	5	1

A・EGT (JIS G 3459用)

呼び径 (A)	a	b	z1	z2	単価	ケース入数	袋入数
15	48	50	11	13	3,180	30	5
20	54	55	15	16	3,920	20	5
20×15	48	53	9	16	5,040	20	5
25	61	62	18	19	6,260	10	1
25×20	58	58	15	19	7,540	10	1
32	69	71	21	23	8,320	5	1
32×25	66	66	18	23	10,030	5	1
40	74	76	24	26	9,290	5	1
40×25	68	69	18	26	10,660	5	1
40×32	72	74	22	26	10,660	5	1

EGMA / A・EGMA

※バルブなどの
メスネジ接続用。

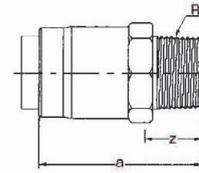

雄アダプタ付ソケット

EGMA (JIS G 3448用)

呼び径 (Su×B)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
13×1/2	53	18	1,430	100	5
20×1/2	55	18	1,710	80	5
20×3/4	57	20	1,710	80	5
25×1	62	23	2,160	50	5
30×1	65	22	3,150	20	1
30×1 1/4	68	25	3,150	20	1
40×1 1/4	73	25	3,670	20	1
40×1 1/2	73	25	3,670	20	1
50×1 1/2	76	26	4,780	10	1
50×2	80	30	4,780	10	1


A・EGMA (JIS G 3459用)

呼び径 (A×B)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
15×1/2	55	18	1,710	80	5
20×3/4	59	20	2,160	60	5
25×1	65	22	3,150	20	1
25×1 1/4	68	25	3,150	20	1
32×1 1/4	73	25	3,670	20	1
32×1 1/2	73	25	3,670	20	1
40×1 1/2	76	26	4,780	10	1
40×2	80	30	4,780	10	1

※ネジは JIS B0203 管用テーパめねじに準拠します。

EGFA / A・EGFA

※装置類などの
オスネジ接続用。

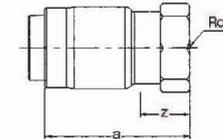

雌アダプタ付ソケット

EGFA (JIS G 3448用)

呼び径 (Su×B)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
13×1/2	53	18	1,550	100	5
20×1/2	53	16	1,890	80	5
20×3/4	56	19	1,890	80	5
25×1	61	22	2,030	60	5
30×1	63	20	3,110	20	1
30×1 1/4	68	25	3,110	20	1
40×1 1/4	71	23	3,880	20	1
40×1 1/2	73	25	3,880	20	1
50×1 1/2	73	23	5,300	10	1
50×2	79	29	5,300	10	1

A・EGFA (JIS G 3459用)

呼び径 (A×B)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
15×1/2	53	16	1,890	80	5
20×3/4	57	18	2,030	60	5
25×1	63	20	3,110	20	1
25×1 1/4	68	25	3,110	20	1
32×1 1/4	71	23	3,880	20	1
32×1 1/2	73	25	3,880	20	1
40×1 1/2	73	23	5,300	10	1
40×2	79	29	5,300	10	1

※ネジは JIS B0203 管用テーパめねじに準拠します。