


No.1615 レバー引戸表示錠



用途 一般住宅用室内引戸
 材質 黄銅
 バックセット 26mm
 ドア厚 30~40mm
 取付ネジ 皿木ネジ3.1×20mm・3.5×32mm
 試験データ 5万回繰返し作動試験
 ※オプションとしてNo.672-E標示灯、No.672E-M丸型引戸表示錠
 スイッチストライクもあります。(下段参照)



サテックルーム 写真は右勝手

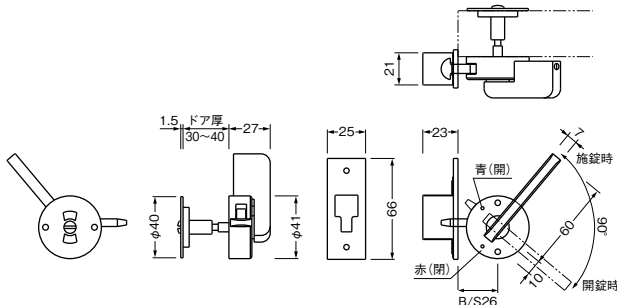


No.615 引戸丸型表示錠

用途 一般住宅用室内引戸
 材質 黄銅、ステンレスロストワックス
 バックセット 26mm
 ドア厚 30~40mm
 取付ネジ 皿木ネジ3.1×22mm・3.5×32mm
 ※左右勝手により、つまみの操作が逆になります。
 また、受の向きも上下逆になります。
 ※サムタン・鍵はステンレス製です。
 その為、本体と受の仕上りが異なります。



サテックルーム 写真は右勝手

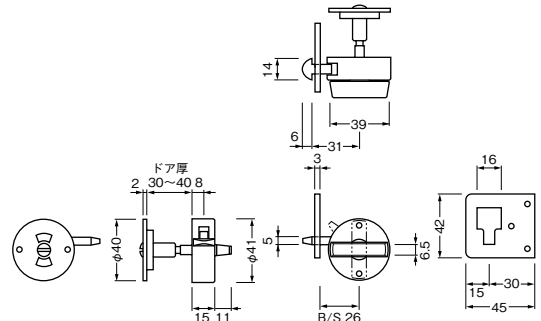


No.672-E 標示灯



材質 ステンレス鋼 SUS304、亜鉛鋼板 ※付属の乾電池は設置の点灯確認
 ※No.672E-M・H・Sと併用してください。 認用です。確認後は新品の乾
 ※電池式(単一2本使用)なので配線が簡単です。 電池と交換してください。
 電池電力が低下すると灯が点滅するので、
 電池の交換時期の目安となります。
 家庭用コンセントでの使用はできません。



ヘアライン

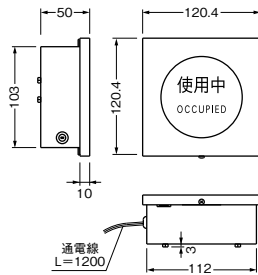


No.672E-M 丸型引戸表示錠スイッチストライク

材質 黄銅、亜鉛鋼板
 ※No.1615・615用スイッチストライクです。



サテックルーム

廃番

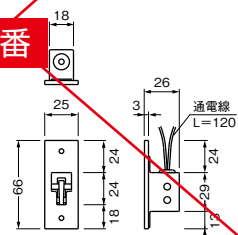


No.672E-H 引戸錠錠スイッチストライク

材質 ステンレス鋼 SUS304、亜鉛鋼板
 ※No.260~266の錠錠に使用できます。



ホーニング

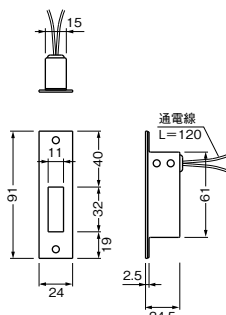

No.672E-S スライドボルトスイッチストライク

材質 ステンレス鋼 SUS304



ホーニング

