

▶ 自動ステージ ▶ 接続ケーブル

ケーブル、ドライバ側切り離しケーブル


RoHS 適合品 0.35A/相 0.35A/相モータ



↑ ACB-GPIB2



↑ ACB-RSS-2

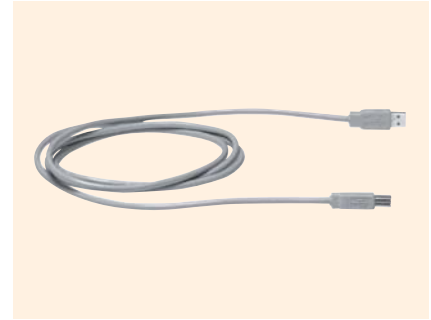

↑ ACB-USB-2

特長 Sales Point

- ACB-GPIB2はQT-AMH2シリーズをGP-IB通信制御する場合に使用します。
- ACB-LANX-2は2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。
- ACB-RSS-2はQT-Aシリーズをシリアル通信制御する場合に使用します。
- ACB-USB-2は旧QTシリーズをUSB通信制御する場合に使用します。
- これらのケーブルはそれぞれの規格に準じた一般的な仕様のものです。

製品番号	製品名	価格	RoHS 指令対応状況
ACB-GPIB2	GP-IBケーブル(2m)	¥13,000	RoHS 適合品
ACB-LANX-2	クロスLANケーブル(2m)	¥2,000	
ACB-RSS-2	RS-232Cストレートケーブル AT 互換機用(1.8m)	¥2,000	
ACB-USB-2	USBケーブル(1.8m)	¥1,500	


- コントローラ/ドライバを接続するケーブル類です。
- ドライバ側切り離しケーブルはステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用下さい。

製品番号	製品名	価格	RoHS 指令対応状況
ACB-ST52	接続ケーブル 2m	¥8,000	RoHS 適合品
ACB-STC-D3	ドライバ側切り離しケーブル 3m	¥7,000	

接続するコントローラ/ドライバ

コントローラドライバ
 QT-ADL1-35シリーズ
 QT-ADM2-35シリーズ
 QT-AMH2A-35シリーズ
 QT-ADM3-35シリーズ

D-SUB15ピンオス、3列

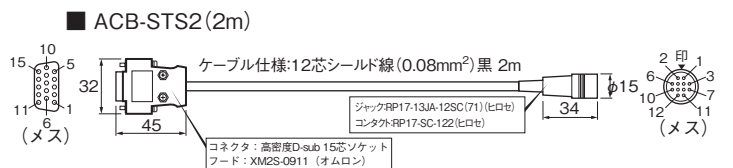

No	コントローラ側	線色	No	ステージ側
1	モータリード黒	桃/赤	1	モータリード黒
2	モータリード緑	桃/黒	2	モータリード赤
3	モータリード黄	桃/赤	3	モータリード緑
4	モータリード赤	桃/黒	4	モータリード黒
5	モータリード青	黄/赤	5	モータリード黒
6	センサ Vcc	黄/黒	6	センサ Vcc
7	原点センサ	灰/赤	7	CW リミット
8	センサGND	灰/黒	8	CCW リミット
9	CCWリミット	白/赤	9	センサ GND
10	CWリミット	白/黒	10	原点センサ
11	FG	シールド	11	FG
12			12	
13				
14				
15				

■ ACB-STC-D3 (3m)

切り離し

線色	No	ステージ側
桃/赤	1	モータリード黒
桃/黒	2	モータリード赤
桃/赤	3	モータリード緑
桃/黒	4	モータリード黒
黄/黒	5	モータリード黒
黄/赤	6	センサ Vcc
灰/赤	7	CW リミット
灰/黒	8	CCW リミット
白/赤	9	センサ GND
白/黒	10	原点センサ
シールド	11	FG
	12	FG

接続する自動ステージ

20mm角ステッピングモータ
 0.35A/相を使用した製品

A〇〇-3〇〇-〇M