



## 組立式暗室 ◀ オプティカルベース ▶

オプティカル  
ベースオプティカル  
アクセサリオプティカル  
エレメント精製  
除菌  
装置

定盤

ベース

レール

水  
産  
器ベース  
板

スタンド

ポ  
ー  
ルマグ  
ネ  
ットク  
ロ  
ス  
フ

## 組立式暗室



↑ 組立式暗室

## 特長 Sales Point

- 組み立て式簡易暗室です。
- 暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。
- 作業空間ごと暗室にするタイプ、定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用があります。
- 掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
- 本製品の運送には別途送料がかかります。

## ■ 組立式暗室


製品番号	製品名	価格	外形寸法		
			幅W	奥行きD	高さH
BC-1512H	組立式暗室	¥116,000	1,500mm	1,200mm	2,000mm
BC-2015H	組立式暗室	¥138,000	2,000mm	1,500mm	2,000mm
BC-3020H	組立式暗室	¥200,000	3,000mm	2,000mm	2,000mm

## ■ 卓上型組立式暗室


製品番号	製品名	価格	外形寸法		
			幅W	奥行きD	高さH
BC-0605L	卓上型組立式暗室	¥67,000	600mm	500mm	1,000mm
BC-0706L	卓上型組立式暗室	¥70,000	700mm	600mm	1,000mm
BC-0907L	卓上型組立式暗室	¥74,000	900mm	700mm	1,000mm
BC-1108L	卓上型組立式暗室	¥79,000	1,100mm	800mm	1,000mm



↑ 卓上型組立式暗室

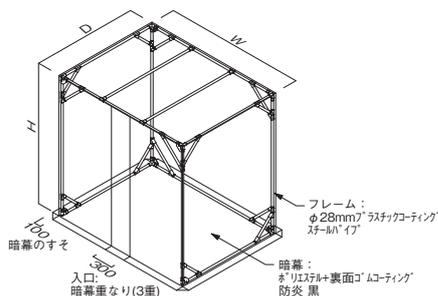

↑ 組立式暗室

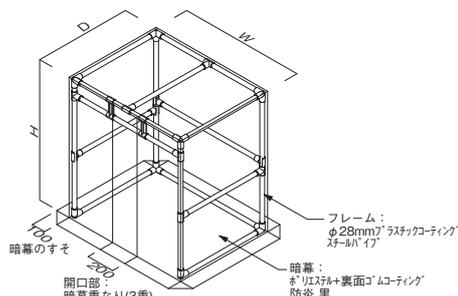


↑ 卓上型組立式暗室

↑ BC-LE  
組立式暗室用LED照明具

## 特長 Sales Point

- 組立式暗室のオプション品でLED照明具と換気扇です。
- LED照明具は暗室内のフレームにフックをはめ込んで固定します。
- 換気扇は吸気型と排気型があり、外光が入らないようにするための遮光カバー一付です。

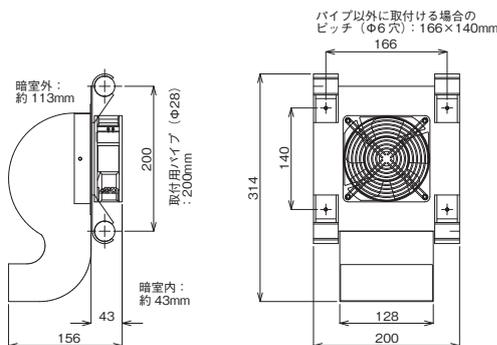↑ DRV-12A2-S、DRV-12A2-V  
暗室用換気扇

製品番号	製品名	価格	仕様
BC-LE	LED照明具	¥18,000	消費電力: 9W 照度 217lx 延長ケーブル5m付
DRV-12A2-S	暗室用換気扇(吸気型)	¥36,000	吸気型 最大風量 3m <sup>3</sup> /min
DRV-12A2-V	暗室用換気扇(排気型)	¥36,000	排気型 最大風量 3m <sup>3</sup> /min