

Y形ストレーナ

EXA Y形ストレーナ

FWD

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP・AD

APK・ADK

ドライエア用

EX防爆形

防爆形

HVB・HVL

S◇B・NAB

LAD・NAD

水用関連

NP・NAP・NVP

SNP

CHB/G

MXB/G

その他バルブ

SWD・MWD

集塵用

CVE・CVSE

CCH・CPE/D

ライフサイエンス

ガス燃焼

自動散水

屋外向け

特殊流体

受注生産品


巻末



仕様

項目		
使用流体		水
耐圧力	MPa	2
使用圧力	MPa	0~1
使用周囲温度	℃	0~60

外形寸法図

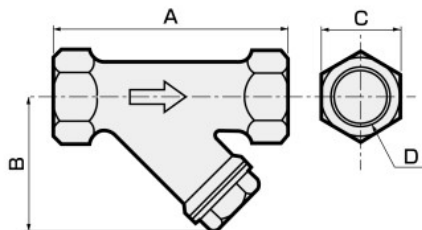

このY形ストレーナは、配管内を流れる流体中の異物を取り除くために用いるもので、ストレーナのメンテナンスは、極めて容易です。

形番	A	B	C	D	質量 (kg)
YS-02	64	40	23	Rc1/4	0.2
YS-03	64	40	23	Rc3/8	0.2
YS-04	84	53	29	Rc1/2	0.3
YS-06	96	60	35	Rc3/4	0.4
YS-10	116	65	41	Rc1	0.7
YS-12	142	76	54	Rc1 1/4	1.3
YS-14	160	96	58	Rc1 1/2	1.8
YS-20	180	110	75	Rc2	2.8

● 主要材質

ボディ	青銅鑄物
ストレーナ	ステンレス

● ストレーナのメッシュ

YS-02	120メッシュ
YS-03	
YS-04 ~ YS-20	80メッシュ