



小形丸形圧力計 G39D Series

● 接続口径：R1/8
JIS 記号



仕様

| 項目 | | G39D |
|-------|---------|----------------|
| 使用流体 | | 圧縮空気 |
| 流体温度 | ℃ | 5~60 |
| 周囲温度 | ℃ | 5~60 |
| 精度 | 注1 | フルスケール±3% |
| 形状 | | DT形（背面ねじ、株部6角） |
| 表示部径 | | φ26 |
| 材質 | 株・ブルドン管 | 黄銅（リン青銅） |
| | ハウジング | 鋼板+塗装 |
| | レンズ | アクリル樹脂 |
| 圧力レンジ | MPa | 0~0.4 0~1.0 |
| 接続口径 | R | 1/8 |
| 質量 | g | 37 |

注1：表示精度保障温度は20±15℃です。

形番表示方法


G39D - 6 - P10

① 接続口径


② 圧力表示

| 記号 | 内容 |
|--------------|-------|
| ① 接続口径 | |
| 6 | R 1/8 |
| ② 圧力表示 (MPa) | |
| P04 | 0~0.4 |
| P10 | 0~1.0 |


外形寸法図

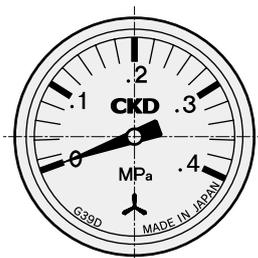

圧力表示：P04

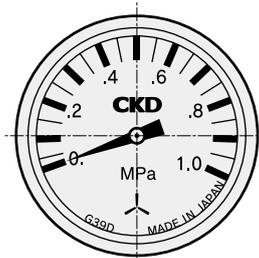

圧力表示：P10

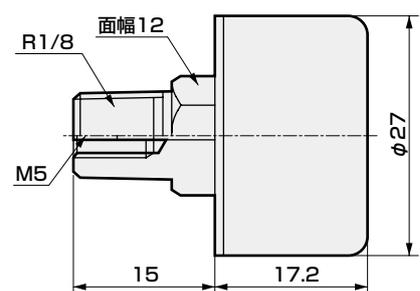

- F.R.L
- F
- R
- L
- 圧力SW
- 残圧排出弁
- スロースタートバルブ
- 難燃FR
- 禁油R
- 中圧FR
- ノンバーフルFRL
- 屋外FR
- F.R.L (関連機器)
- 小形FRL
- 大形FRL
- 精密R
- 真空F・R
- クリーンFR
- 電空R
- エアスタ
- スピードコントローラ
- サイレンサ
- 逆止弁・チェック弁他
- 継手・チューブ
- エアユニット
- 精密機器
- 機械式・電子式圧力SW
- 着座・密着確認SW
- エアセンサ
- クーラント用圧力SW
- 気体流量センサ・コントローラ
- 水用流量センサ
- 全空圧システム (トータルエア)
- 全空圧システム (ガシマ)
- 冷凍式ドライヤ
- 乾燥剤式ドライヤ
- 高分子膜式ドライヤ
- メインラインフィルタ
- ドレン排出器他
- 巻末