

アルミ  
3層管  
システム

EQセセット

マルチ

ファン  
コイル用  
メカニカル  
継手

樹脂管  
システム

管  
類

シーロック<sup>TM</sup>  
ワンタッチ式継手

シー  
レックス  
メカニカル  
継手

支持  
金具  
管ポート  
部材

追  
焚  
き  
部  
材

防  
火  
区  
画  
貫  
通  
部  
材


ヘ  
ッ  
ダ  
ー  
部  
材

水  
柱  
ホ  
ッ  
ク  
ス

配  
管  
工  
具  
類

## オスアダプター o / オスアダプター o (Gねじ)

ヘッダー部、めねじ部との接続に使用します。  
管端防食継手との接続にも対応できます。

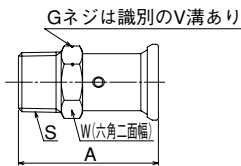

### オスアダプター o

適合管サイズ		サイズ	品番	A	W	入数		価格
樹脂管	器具側(S)					小箱	ケース	
10	R1/2	10×15A	GEC-O10R4	49.5	22.0	40	160	¥1,820
13	R1/2	13×15A	GEC-O13R4	49.5	22.0	40	160	¥2,080
13	R3/4	13×20A	GEC-O13R6	51.0	27.0	40	160	¥2,430
16	R1/2	16×15A	GEC-O16R4	50.5	27.0	12	48	¥3,230
16	R3/4	16×20A	GEC-O16R6	52.0	27.0	12	48	¥3,180
20	R3/4	20×20A	GEC-O20R6	53.0	32.0	12	48	¥4,370

### オスアダプター o (Gねじ)


適合管サイズ		サイズ	品番	A	W	入数		価格
樹脂管	器具側(S)					小箱	ケース	
13	G1/2	13×15A	GEC-O13G4	49.5	22.0	40	160	¥2,170

### PEX用 オスアダプターo 架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769対応品)

適合管サイズ		サイズ	品番	A	W	入数		価格
樹脂管	器具側(S)					小箱	ケース	
16	R1/2	16×15A	GEC-PO16R4	50.5	27.0	12	48	¥3,230
16	R3/4	16×20A	GEC-PO16R6	52.0	27.0	12	48	¥3,180
20	R3/4	20×20A	GEC-PO20R6	53.0	32.0	12	48	¥4,370

## メスアダプター o / 給水栓ソケット o (Rpねじ)

おねじ部との接続に使用します。  
仕様に応じてRcねじ、Rpねじをお選び下さい。

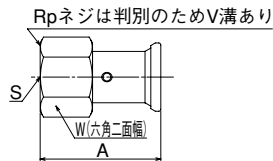

### メスアダプター o

適合管サイズ		サイズ	品番	A	W	入数		価格
樹脂管	器具側(S)					小箱	ケース	
10	Rc1/2	10×15A	GEC-M10C4	48.0	27.0	40	160	¥1,820
13	Rc1/2	13×15A	GEC-M13C4	47.0	27.0	40	160	¥2,080
13	Rc3/4	13×20A	GEC-M13C6	50.0	32.0	12	48	¥2,430
16	Rc1/2	16×15A	GEC-M16C4	47.0	27.0	12	48	¥3,230
16	Rc3/4	16×20A	GEC-M16C6	50.0	32.0	12	48	¥3,330
20	Rc3/4	20×20A	GEC-M20C6	51.0	32.0	12	48	¥4,370

### 給水栓ソケット o (Rpねじ)


適合管サイズ		サイズ	品番	A	W	入数		価格
樹脂管	器具側(S)					小箱	ケース	
10	Rp1/2	10×15A	GEC-M10P4	48.0	27.0	40	160	¥1,820
13	Rp1/2	13×15A	GEC-M13P4	47.0	27.0	40	160	¥2,080

### PEX用 メスアダプター o 架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769対応品)

適合管サイズ		サイズ	品番	A	W	入数		価格
樹脂管	器具側(S)					小箱	ケース	
16	Rc1/2	16×15A	GEC-PM16C4	47.0	27.0	12	48	¥3,230
16	Rc3/4	16×20A	GEC-PM16C6	50.0	32.0	12	48	¥3,330
20	Rc3/4	20×20A	GEC-PM20C6	51.0	32.0	12	48	¥4,370

## アダプター Si o

樹脂管を接続したままで、器具との接続・取り外し可能。  
Gねじの器具と接続して下さい。

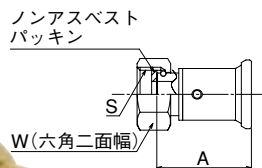

### アダプター Si o

適合管サイズ		サイズ	品番	A	W	入数		価格
樹脂管	器具側(S)					小箱	ケース	
10	G1/2	10×15A	GEC-U10G4	37.0	24.0	40	160	¥2,920
13	G1/2	13×15A	GEC-U13G4	37.0	24.0	40	160	¥3,000
13	G3/4	13×20A	GEC-U13G6	37.0	30.0	40	160	¥3,600
16	G1/2	16×15A	GEC-U16G4	38.0	24.0	12	48	¥4,320
16	G3/4	16×20A	GEC-U16G6	38.0	30.0	12	48	¥4,470
20	G3/4	20×20A	GEC-U20G6	39.0	30.0	12	48	¥5,400

### PEX用 アダプター Si o 架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769対応品)

適合管サイズ		サイズ	品番	A	W	入数		価格
樹脂管	器具側(S)					小箱	ケース	
16	G1/2	16×15A	GEC-PU16G4	38.0	24.0	12	48	¥4,320
16	G3/4	16×20A	GEC-PU16G6	38.0	30.0	12	48	¥4,470
20	G3/4	20×20A	GEC-PU20G6	39.0	30.0	12	48	¥5,400