


NB ブラインドナット

材質 304 / 接液316L

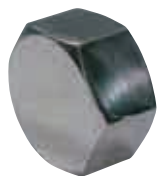

- ①ネジ用のキャップとして最適です。
- ②接液SUS316Lも製作可能です。
- ③寸法表以外のサイズも製作可能です。

寸法表		SIZE	A	B
	1S	46	30	
	1.25S	51	※	
	1.5S	56	30	
	2S	71	30	
	2.5S	85	30	
	3S	100	30	
	3.5S	117.5	※	
	4S	136	38	

F(N)B-T 取っ手付ブラインドヘルール&ナット

材質 304 / 接液316L

あったら
いいな
を形にしました



- ①取っ手付なのでチェーン(別売り)等が取り付けでき、紛失の心配がありません。
- ②取っ手の形状はお客様のご要望により別途変更も可能です。

ブラインドヘルール取っ手付								
	1S	1.25S	1.5S	2S	2.5S	3S	3.5S	4S
H	11	11	11	11	11	11	11	11
ブラインドナット取っ手付								
	1S	1.25S	1.5S	2S	2.5S	3S	3.5S	4S
A	46	51	56	71	85	100	117.5	136
B	30	※	30	30	30	30	※	38

寸法表	

FMWC ヘルール×くい込み継手

材質 304/316L

あったら
いいな
を形にしました



- ①食い込み継手にヘルールを取付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。
- ②樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。
- ③ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。
- ④寸法表にないサイズも製作可能です。

	1.5S			2S		
A	36	36	36	36	36	36
D	4	6	6.35	6.35	8	8

寸法表	

DP 導入管

材質 304/316L




- ①タンク・容器の上部に取付けることで、流体を壁面より泡立ちにくく注入することができます。
- ②寸法表にないサイズ・接続も製作可能です。

SIZE	L	F	W	寸法表	
1S	332	2.5S	80		
1.5S	354	3S	100		
2S	354	3S	100		
2.5S	425	4S	130		
3S	452	4S	160		
4S	486	5.5S	165		

FL-W 溶接フランジ(サニタリーパイプ用)

材質 304/316L

あったら
いいな
を形にしました

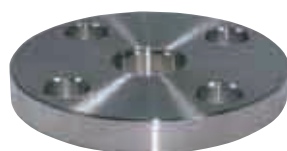

- ①サニタリーパイプをはめ合わせて溶接できます。
- ②溶接後のフランジ内径はサニタリーパイプ内径と同一になり液溜りしません。
- ③在庫品で即納が可能です。
- ④5Kフランジやその他サイズも製作可能です。

サニタリー部/フランジ部	15A	20A	25A	32A	40A	50A
1S D/d/H	25.5/23/12	25.5/23/14	25.5/23/14	25.5/23/16	25.5/23/16	--
1.5S D/d/H	--	38.2/35.7/14	38.2/35.7/14	38.2/35.7/16	38.2/35.7/16	38.2/35.7/16
2S D/d/H	--	--	50.9/47.8/14	50.9/47.8/16	50.9/47.8/16	50.9/47.8/16
2.5S D/d/H	--	--	--	--	63.6/59.5/16	63.6/59.5/16

寸法表	