


PG サニタリー圧力計

材質 ダイヤフラム:316L



- ①食品・医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観と受圧部に作られています。
- ②接続部はサニタリーサイズのヘルール・ナット・ネジがあります。
- ③封入液は、食品添加物として認可された無害な液を使用しています。
- ④振動や激しい脈圧がある場合は、グリセリン入りの圧力計もあります。
- ⑤高温の流体には放熱用のスパイラルフィンが付いたタイプもあります。

SIZE	面径: 60φ/75φ/100φ
1S	
1.5S	
2S	取り付け: 立型/埋込型
2.5S	
3S	

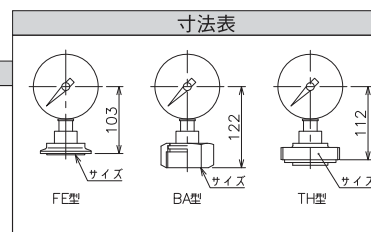


ASF ヘルール×アームロックアダプター

材質 316



- ①在庫品で即納が可能です。
- ②寸法表にないサイズも製作可能です。
- ③より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。
- ④偏心・異径等の特殊品も製作可能です。

SIZE	A	F	L
1S×25A	37	50.5	75
1.5S×40A	54	50.5	75
2S×50A	63	64	72

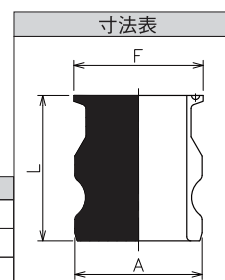


DSF ヘルール×アームロックカプラー

材質 316



- ①在庫品で即納が可能です。
- ②寸法表にないサイズも製作可能です。
- ③偏心・異径等の特殊品も製作可能です。

SIZE	C	F	L
1S×25A	60	50.5	79
1.5S×40A	87	50.5	86
2S×50A	97	64	100

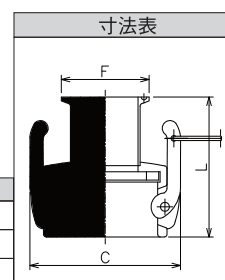


SW 溶接アームロックアダプター(サニタリーパイプ用)

材質 316



- ①溶接部がサニタリーパイプ内径と同一になり液溜りしません。
- ②在庫品で即納が可能です。
- ③寸法表にないサイズも製作可能です。
- ④より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。

SIZE	D	A	L
1S×25A	25.4	37	54
1.5S×40A	38.1	54	54
2S×50A	50.8	63	78

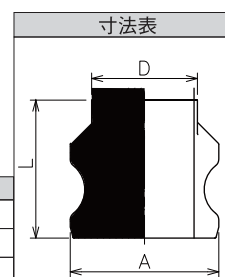


DW 溶接アームロックカプラー(サニタリーパイプ用)

材質 316



- ①サニタリーパイプをはめ合わせて溶接できます。
- ②寸法表にないサイズも製作可能です。

SIZE	D	h	H
1S×25A	25.4	37	38
1.5S×40A	38.1	44	45.5
2S×50A	50.8	50	52

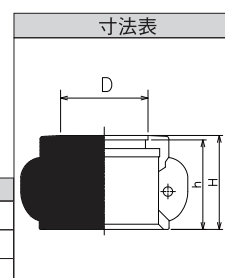

※は別途お問い合わせください