




単位：mm

ICF 固定穴あきフランジ

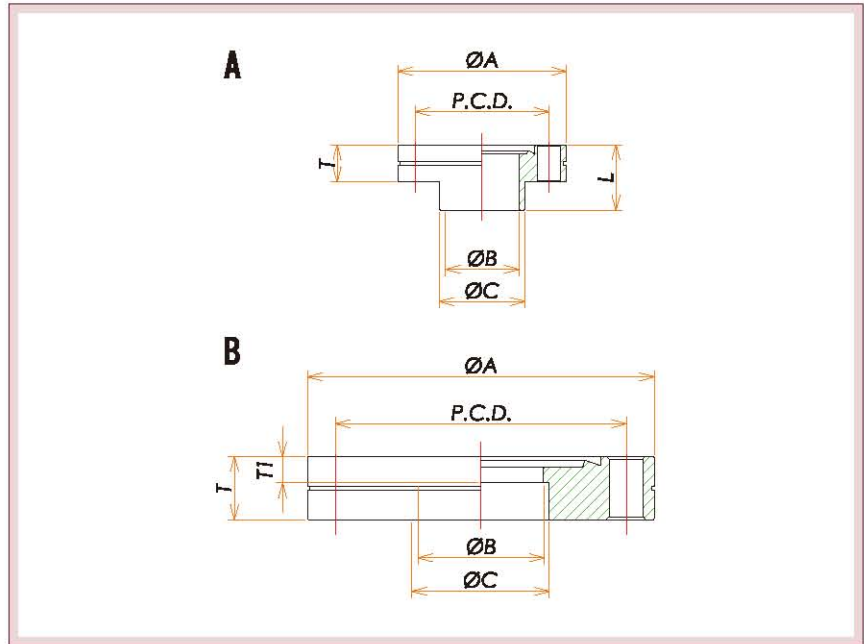

材質	規格サイズ	TYPE	形状	A	B	C	T	T1	L	ボルト		P.C.D.	通用パイプ外径	型式	製品コード
										穴径	穴数				
SUS 304	ICF 34	穴あき	B*	34	6.4	-	7.5	-	-	4.5	6	27	6.35	ICF34F6.4B	20052
	ICF 34	穴あき	B*	34	9.6	-	7.5	-	-	4.5	6	27	9.5	ICF34F9.6B	20426
	ICF 34	穴あき	B*	34	12.8	-	7.5	-	-	4.5	6	27	12.7	ICF34F12.8B	20048
	ICF 34	穴あき	A	34	14.9	17.3	7.5	-	13.2	4.5	6	27	17.3	ICF34F17.3B	20049
	ICF 34	穴あき	A	34	16	19.1	7.5	-	13.2	4.5	6	27	19.1	ICF34F19.1B	20050
	ICF 34	穴あきタップ	A	34	16	19.1	7.5	-	13.2	M4	6	27	19.1	ICF34F19.1BT	20051
	ICF 70	穴あき	B	70	25.2	27.5	12.7	5.3	-	6.8	6	58.7	27.2	ICF70F27.2B	20425
	ICF 70	穴あき	B	70	32	34.3	12.7	5.3	-	6.8	6	58.7	34	ICF70F34B	20074
	ICF 70	穴あき	B	70	35.5	38.5	12.7	5.3	-	6.8	6	58.7	38	ICF70F38B	20075
	ICF 70	穴あき	B	70	38.5	41.5	12.7	5.3	-	6.8	6	58.7	41	ICF70F41B	20077
	ICF 70	穴あき	B	70	41	43.1	12.7	5.3	-	6.8	6	58.7	42.7	ICF70F42.7B	20079
	ICF 70	穴あきタップ	B	70	35.5	38.5	12.7	5.3	-	M6	6	58.7	38	ICF70F38BT	20076
	ICF 70	穴あきタップ	B	70	38.5	41.5	12.7	5.3	-	M6	6	58.7	41	ICF70F41BT	20078
	ICF 114	穴あき	B	114	58.5	60.8	17.5	9.5	-	8.5	8	92.1	60.5	ICF114F60.5B	20613
	ICF 114	穴あき	B	114	61	64	17.5	9.5	-	8.5	8	92.1	63.5	ICF114F63.5B	20009
	ICF 114	穴あきタップ	B	114	61	64	17.5	9.5	-	M8	8	92.1	63.5	ICF114F63.5BT	20406
	ICF 152	穴あき	B	152	97	102	20	11	-	8.5	16	130.2	101.6	ICF152F101.6B	20024
	ICF 152	穴あきタップ	B	152	97	102	20	11	-	M8	16	130.2	101.6	ICF152F101.6BT	20025
	ICF 203	穴あき	B	203	148.5	153.5	22	12.5	-	8.5	20	181	153	ICF203F153B	20619
	ICF 203	穴あきタップ	B	203	148.5	153.5	22	12.5	-	M8	20	181	153	ICF203F153BT	20607
ICF 253	穴あき	B	253	198.5	203.5	25	12.5	-	8.5	24	231.8	203	ICF253F203B	20612	
ICF 253	穴あきタップ	B	253	198.5	203.5	25	12.5	-	M8	24	231.8	203	ICF253F203BT	20354	

※段なしタイプ (C 寸なし)

ICF 固定穴あきフランジ

ICF

会社案内

目次

製品概要

NW / KF

ICF

JIS
VF / VG

変換アダプタ
ADP

フレキ
FXT

成形バローズ
FB

ビューポート
VP

バルブ
V

水冷ガス
LF

EVAC

その他コスモテック
取扱い製品

技術資料

索引

お問合せ
シート