


## 水冷・ガス導入機 LF シリーズ

### 特徴

NW / KF、ICF 規格の水冷・ガス導入用フランジです。  
 NW / KF 16 ~ NW / KF 50、ICF 34 ~ ICF 70 までを標準規格化しております。  
 継手の種類はチューブエンド、Swagelok®、VCR® を取り揃えております。  
 サイズは 1/4 インチを標準規格化しておりますが、3/8 インチ、1/2 インチ及びミリサイズの対応も可能です。  
 JIS VF / VG 規格への取り付けも迅速に対応いたします。  
 また、長さ変更等の特注品も対応可能です。

## NW / KF 水冷・ガス導入機

### チューブエンド / チューブエンド

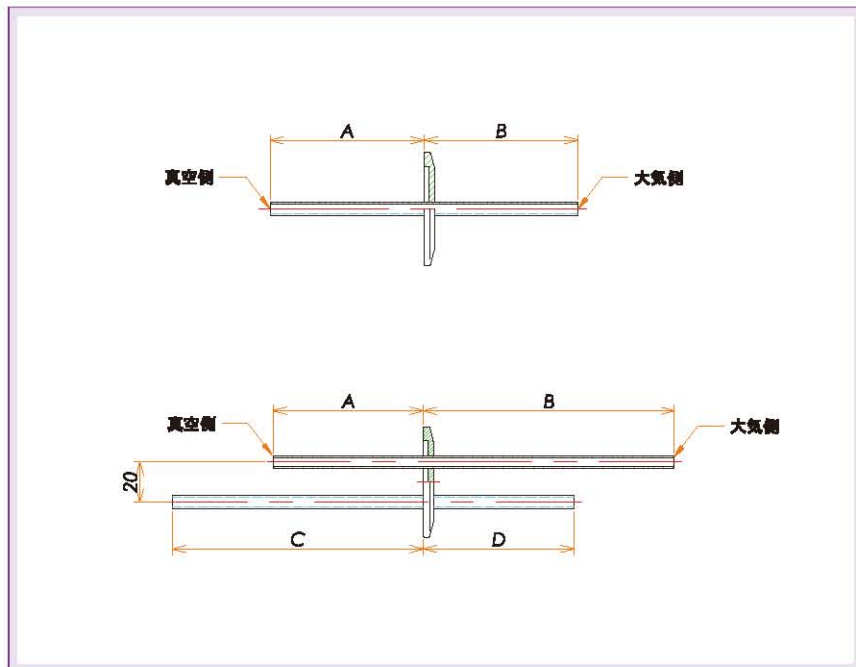

材質	フランジサイズ	チューブ数	A	B	C	D	型式	製品コード
フランジ：SUS 304 チューブ：SUS 304	NW / KF 16	1	75	75	-	-	NW16LF1/4TT1	20365
	NW / KF 25	1	75	75	-	-	NW25LF1/4TT1	20169
	NW / KF 40	1	75	75	-	-	NW40LF1/4TT1	20371
	NW / KF 40	2	75	125	125	75	NW40LF1/4TT2	20584
	NW / KF 50	1	75	75	-	-	NW50LF1/4TT1	20844
	NW / KF 50	2	75	125	125	75	NW50LF1/4TT2	20845

チューブエンド / チューブエンド

水冷・ガス LF

- 会社案内
- 目次
- 製品概要
- NW / KF
- ICF
- JIS VF / VG
- 変換アダプタ ADP
- フレキ FXT
- 成形ベローズ FB
- ビューポート VP
- バルブ V
- 水冷・ガス LF
- EVAC
- その他コスモテック 取扱い製品
- 技術資料
- 索引
- お問合せ シート