

リボンチューブ




切り口の自然形が楕円形になっている特殊 PVC チューブ

- 一つのサイズで数サイズの線材に適合しますので、管理費の節減に繋がります。
- リバウンド力が強いので、2mm以下の線材もしっかり挟み込んで押えます。
- マーキング文字が一定方向に向くよう、固定可能です。


ELLIPTICAL SPECIAL PVC TUBING

- Because It covers several sizes, it provides reducing cost of maintenance.
- It is used also for less than 2mm wires because its rebound power is strong.
- You can put this tubing in fixed direction, and it is good for marking use.

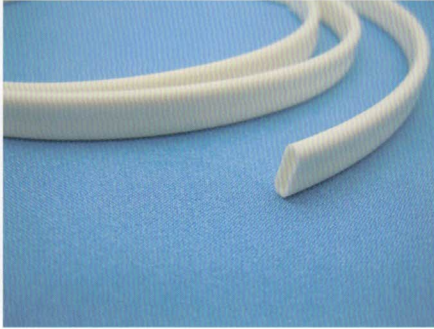


Specification

| | |
|---------------------------------|------------|
| 材質 Material | PVC |
| 使用温度範囲 Operating Temperature | -10~70°C |
| 標準色 Standard Color | 白 White |

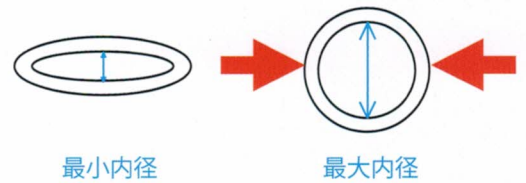

| 型番 Order Ref. Number | 最小内径 Min. Inside Diameter (mm) | 最大内径 Max. Inside Diameter (mm) | 最小適合線材 Min. Wire size | | 最大適合線材 Max. Wire size | | 包装単位 (m/巻) Std Length (m/spool) |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|--|
| | | | sq | AWG | sq | AWG | |
| RBT-2035 | 0.6±0.5 | 1.7±0.5 | 0.05 | 30 | 0.18 | 24 | 200 |
| RBT-3048 | 1.5±0.5 | 2.9±0.5 | 0.18 | 24 | 0.75 | 18 | 200 |
| RBT-3658 | 1.7±0.5 | 3.6±0.5 | 0.3 | 22 | 2 | 14 | 200 |
| RBT-4268 | 1.8±0.5 | 4.2±0.5 | 0.5 | 20 | 3.5 | 12 | 200 |
| RBT-5080 | 1.8±0.5 | 5.0±0.5 | 0.5 | 20 | 5.5 | 10 | 200 |
| RBT-8013 | 2.6±0.5 | 8.0±0.5 | 0.75 | 18 | 14 | 6 | 100 |
| RBT-1118 | 3.4±0.5 | 10.8±0.5 | 2 | 14 | 22 | 4 | 100 |

マックル (刻印付リボンチューブ)

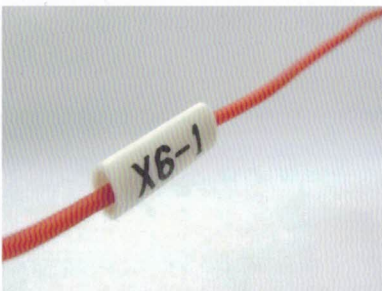

リボンチューブへのマーキングサービスです

MARKING SERVICE TO RBT SERIES

マーキング文字が一定方向に向くよう、固定可能です。

You can put this tubing in fixed direction, and it is good for marking use.



型式例

MCR - 2035

リボンチューブRBTシリーズのサイズ
RBTサイズをご確認ください。